

## 製品特徴・仕様

### 特徴・概要

- 極数：2極～15極
- りん青銅：53258-30★★
- 黄銅：53258-★★29

### 参考データ

ULファイルNo.：E29179  
 CSAファイルNo.：LR19980  
 嵌合ハウジング：51067  
 梱包形態：トレイ

### 使用温度範囲

-40℃～+105℃  
 (通電による温度上昇分も含む)

### 電気的性能


最大定格電圧：250V  
 最大定格電流：  
 りん青銅：4.5A  
 黄銅：5.5A  
 接触抵抗：10mΩ以下  
 耐電圧：AC1500V/1分間  
 絶縁抵抗：1000MΩ以上

### 材質

53258-30★★  
 ウエハー：PBTP(ガラス入り)、UL94V-0  
 ピン：りん青銅、ニッケル下地錫メッキ



53258-★★29  
 ウエハー：PBTP(ガラス入り)、UL94V-0  
 ピン：黄銅、ニッケル下地錫メッキ

# molex 3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 53258


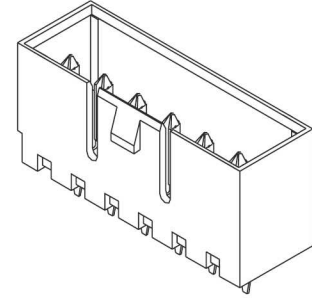


無鉛

## 53258

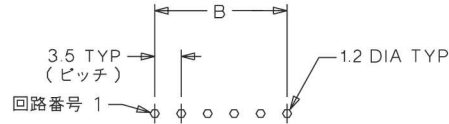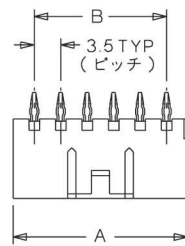


基板取付推奨寸法：実装側  
 適合基板厚：1.6

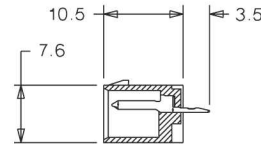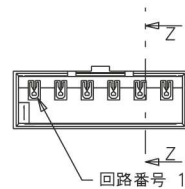

断面 Z-Z

### 嵌合イメージ図

53258・51067・50217  
 H=16.5mm W=9.4mm

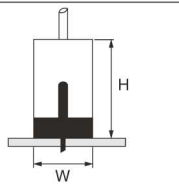

## オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号		寸法A	寸法B	標準梱包数	極数	オーダー番号		寸法A	寸法B	標準梱包数
	りん青銅	黄銅					りん青銅	黄銅			
2	53258-3002	53258-0229	9.1	3.5	1400	9	53258-3009	53258-0929	33.6	28.0	350
3	53258-3003	53258-0329	12.6	7.0	800	10	53258-3010	53258-1029	37.1	31.5	350
4	53258-3004	53258-0429	16.1	10.5	600	11	53258-3011	53258-1129	40.6	35.0	350
5	53258-3005	53258-0529	19.6	14.0	700	12	53258-3012	53258-1229	44.1	38.5	350
6	53258-3006	53258-0629	23.1	17.5	450	13	—	53258-1329	47.6	42.0	200
7	53258-3007	53258-0729	26.6	21.0	400	14	—	53258-1429	51.1	45.5	200
8	53258-3008	53258-0829	30.1	24.5	400	15	—	53258-1529	54.6	49.0	200