

## 製品特徴・仕様

### 特徴・概要

- 極数：2極～8極
- ロック付

### 参考データ

ULファイルNo. : E29179  
 CSAファイルNo. : LR19980  
 嵌合ハウジング : 5195  
 梱包形態 : ポリ袋

### 電気的性能

最大定格電圧 : 250V  
 最大定格電流 : 7A  
 接触抵抗 : 10mΩ以下  
 耐電圧 : AC1500V/1分間  
 絶縁抵抗 : 1000MΩ以上


### 材質

ウエハー : ナイロン66、UL94V-2  
 ピン : 黄銅、銅下地錫メッキ

### 使用温度範囲


-40℃～+105℃  
 (通電による温度上昇分も含む)

# molex 3.96mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5273

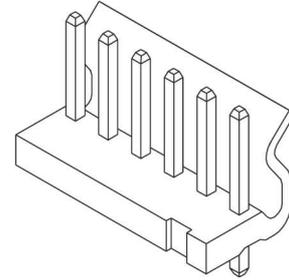


無鉛

## 5273

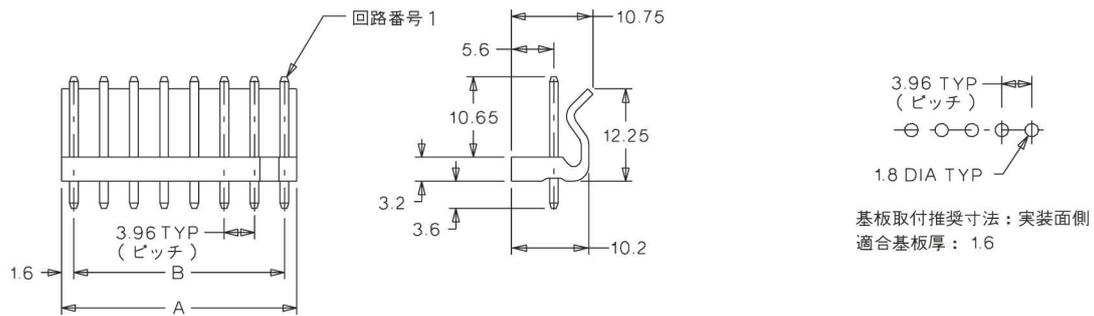

### 嵌合イメージ図

5273・5195・5194/5225  
 H=19.2mm W=11.2mm

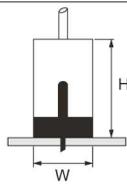

## オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	09-65-2028	5273-02A	7.16	3.96	1000
3	09-65-2038	5273-03A	11.12	7.92	1000
4	09-65-2048	5273-04A	15.08	11.88	500
5	09-65-2058	5273-05A	19.04	15.84	500

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
6	09-65-2068	5273-06A	23.00	19.80	500
7	09-65-2078	5273-07A	26.96	23.76	500
8	09-65-2088	5273-08A	30.92	27.72	500