

## 製品特徴・仕様

### 特徴・概要

#### ■芯線サイズ:

1560: AWG#18~#24

1854: AWG#22~#28

#### ■被覆外径:

1560:  $\phi 1.5 \sim \phi 3.1 \text{mm}$

1854:  $\phi 1.1 \sim \phi 1.5 \text{mm}$

#### ■ストリップ長さ: 2.6~3.4mm

### 電気的性能

最大定格電圧: 250V

最大定格電流: 5A

### 材質

黄銅、銅下地錫メッキ:


1560T/TL、1854T/TL

黄銅、ニッケル下地金メッキ:

1560G/GL、1854G/GL

# molex 3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル

## 1560/1854

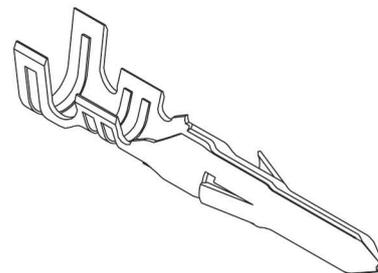

### 参考データ

適合ハウジング: 1625-NP

1625-NP1



1625-NP2

梱包形態: リール (連鎖状)


ポリ袋 (バラ状)

無鉛


## 1560/1854

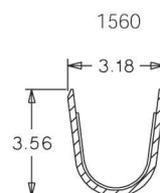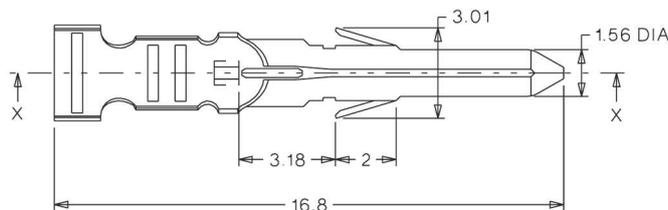


断面 Y-Y

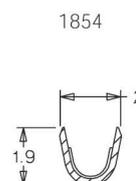


断面 Y-Y

 

断面 Z-Z

 

断面 Z-Z

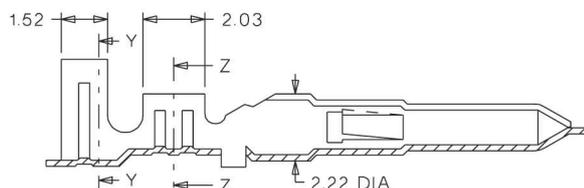

断面 X-X

## オーダー番号・適用圧着工具番号

オーダー番号	モデル番号	ターミナル形状	圧着機		手動圧着工具	引抜工具	標準梱包数
			本体	モジュラークリンダイ			
39-00-0278	1560T	連鎖状	57275-4000	11-26-0072 (JM5867A)	—	—	6000/1リール
39-00-0280	1854T						10000/1リール
39-00-0327	1560TL	バラ状	—	—	11-26-0007 (JHTR1719C)	11-26-7034 (J5800-002)	1000
39-00-0335	1854TL						1000

手動圧着工具の場合は適用電線の仕様が多少異なります。