

製品特徴・仕様

molex 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル

特徴・概要

- 芯線サイズ：AWG#16~#28
- 被覆外径：下表参照
- ストリップ長さ：下表参照

電気的性能

- 最大定格電圧：600V
- 最大定格電流：9A*
- *材質、極数、芯線サイズにより異なります。
- 詳細は製品仕様書を参照下さい。


参考データ

- 適合ハウジング：52025
5559
- 梱包形態：リール（連鎖状）
ポリ袋（バラ状）

材質



- 5558T★：黄銅、錫メッキ
- 5558PBT★：りん青銅、錫メッキ

5558

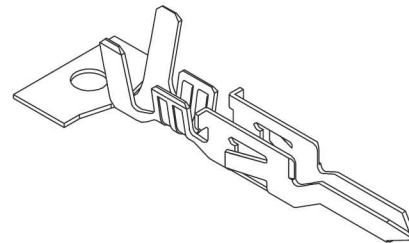


無鉛

 

5558

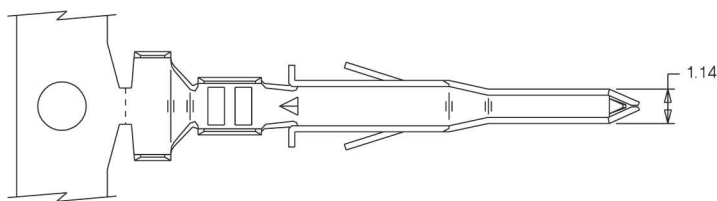

断面 Z-Z

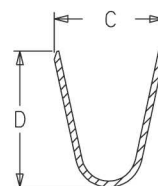

断面 Y-Y

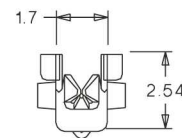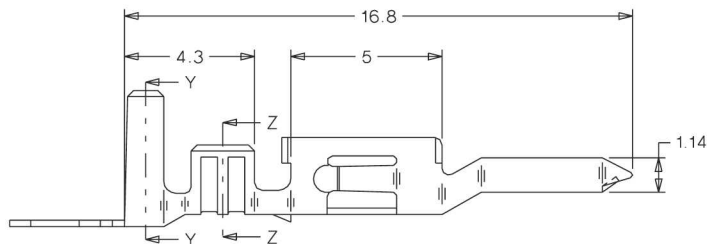

オーダー番号・適用圧着工具番号

オーダー番号	モデル番号	材質	ターミナル形状	圧着機		手動圧着工具	引抜工具	挿入工具	標準梱包数	
				本体	モジュラークリンダイ					
39-00-0040	5558T	黄銅	連鎖状	57275-4000	モジュラークリンダイ	—	57031-6000	—	4000/1リール	
39-00-0061	5558PBT	りん青銅							57022-3000	6000/1リール
39-00-0048	5558T2	黄銅							57038-3000	4000/1リール
39-00-0067	5558PBT2	りん青銅							57022-3000*	
39-00-0081	5558T3	黄銅								
39-00-0083	5558PBT3	りん青銅	バラ状	—	—	57064-5000	—	1000		
39-00-0041	5558TL	黄銅						57022-5500 (UL1007用) 57026-5000 (UL1007用) 57027-5000 (UL1015用)	1000	
39-00-0062	5558PBTL	りん青銅						57022-5300	1000	
39-00-0049	5558T2L	黄銅								
39-00-0068	5558PBT2L	りん青銅								
39-00-0082	5558T3L	黄銅								
39-00-0084	5558PBT3L	りん青銅								

モデル番号	適用電線範囲			寸法A	寸法B	寸法C	寸法D
	AWG(#)	被覆外径(mm)	ストリップ長(mm)				
5558T	18-24	1.3-3.1	3.0-3.5	1.9	2.30	3.6	4.5
5558PBT							
5558T2	22-28	0.9-1.8	2.8-3.3	1.8	1.65	2.3	2.3
5558PBT2							
5558T3	16	3.1 MAX.	2.8-3.3	2.3	2.70	3.6	4.5
5558PBT3							
5558TL	18-24	1.3-3.1	3.0-3.5	1.9	2.30	3.6	4.5
5558PBTL							
5558T2L	22-28	0.9-1.8	2.8-3.3	1.8	1.65	2.3	2.3
5558PBT2L							
5558T3L	16	3.1 MAX.	2.8-3.3	2.3	2.70	3.6	4.5
5558PBT3L							

*：歯形交換が必要になります。詳細は弊社営業窓口または代理店へお問い合わせ下さい。
手動圧着工具の場合は適用電線の仕様が多少異なります。