


定尺目盛カクシャフト

左右タイプは、端面をOの当り面として取付けることができます

エッチング目盛

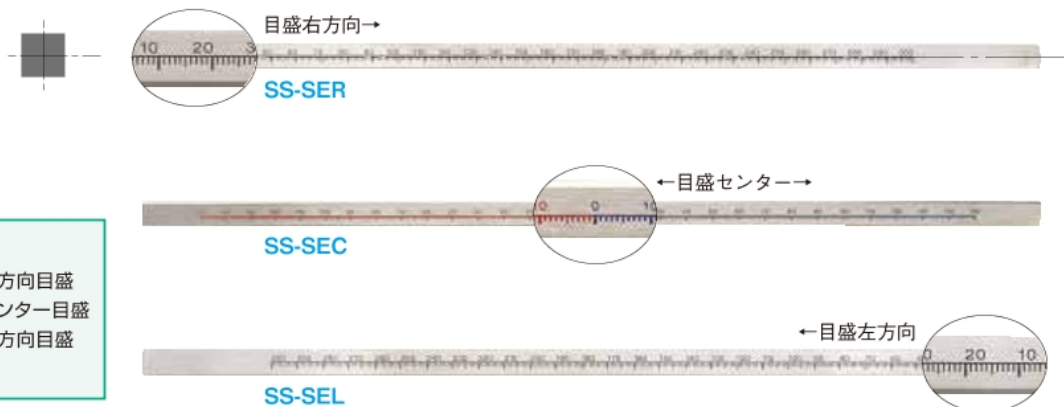

●品番表記の例

SS 06-☐☐☐☐SER...右方向目盛
(サイズ) ☐☐☐☐SEC...センター目盛
☐☐☐☐SEL...左方向目盛
(目盛有効)

材質:SUS 304 外径ヘアライン仕上げ 目盛有効 150~500ℓ 4サイズ

品 番	辺	辺寸法 公差	無地部 余分	目盛有効 (mm)							
				150		250		300		500	
				全長	本体価格	全長	本体価格	全長	本体価格	全長	本体価格
SS 06-	※ ☐ 6	0~-0.1	右・左 50×1 センター 25×2	200	4,400	300	5,300	350	6,000	550	7,700
SS 08-	※ ☐ 8				4,900		5,700		6,500		8,200
SS 09-	※ ☐ 9				4,900		5,700		6,500		8,200
SS 10-	☐ 10				4,900		5,700		6,500		8,200
SS 12-	☐ 12				5,000		6,400		7,100		9,200
SS 13-	☐ 13				5,200		6,700		7,400		9,700
SS 15-	☐ 15				5,600		7,300		8,000		10,700
SS 16-	☐ 16				5,700		7,500		8,300		11,200
SS 19-	☐ 19				7,300		9,200		10,300		13,600
SS 20-	☐ 20				7,500		9,600		10,800		14,300
SS 25-	☐ 25				7,900		10,300		11,900		16,300

※☐6・8・9はヘアライン仕上げ無し

定尺Dカットパイプ

Dカットで目盛が擦れません

プリンティング目盛



●品番表記の例

SS 13-☐☐☐☐DR
(サイズ) (長さ)

材質:SUS 304 目盛は右方向のみ 目盛有効 150~500ℓ 4サイズ

品 番	外径×肉厚	外径公差	無地部 余分	目盛有効 (mm)							
				150DR		250DR		300DR		500DR	
				全長	本体価格	全長	本体価格	全長	本体価格	全長	本体価格
SS 13-	φ13×1.2	0～-0.05	30×2	210	2,900	310	3,700	360	4,100	560	5,300
SS 15-	φ15×1.5				3,100		4,000		4,500		5,900
SS 16-	φ16×1.5				3,100		4,000		4,500		5,900
SS 19-	φ19×2	±0.05	50×2	250	3,600	350	4,600	400	5,300	600	6,600
SS 20-	φ20×2	0～-0.05			3,600		4,600		5,300		6,600
SS 25-	φ25×2	±0.05			3,800		4,900		5,600		7,100