


LHCF/LHCFS ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ 仕様変更



WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

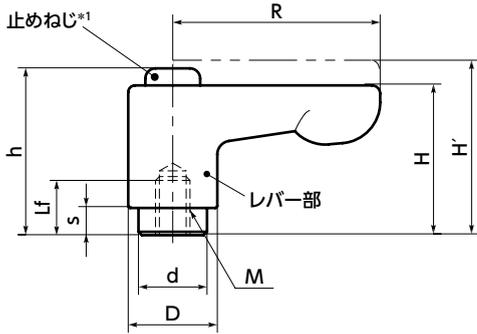

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

LHCFS-OR

LHCF-SG

LHCFS-BK

LHCF-RD



- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- ねじ部の材質は2種類。
LHCF —— スティール製
LHCFS —— ステンレス製
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションは4色。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

● 材質・仕上げ



	LHCF	LHCFS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS304
スプリング	SWPB	ステンレス鋼線

単位: mm

LHCF スティール製			LHCFS ステンレス製			共通寸法											
品番	価格(円)	Lf min.	品番	価格(円)	Lf min.	M(並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LHCF-3	550	7	LHCFS-3	860	7	M3	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25
LHCF-4	550	9	LHCFS-4	860	8	M4	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	24
LHCF-5	550	9	LHCFS-5	860	8	M5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	24
LHCF-6	550	9	LHCFS-6	860	8	M6	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	23

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.742

● 関連商品

同形状でおねじタイプの **LHCM** **LHCMS** があります。

→ P.804



● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LHCF-3 - RD



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金