


# KSPMS セブンロブノブ - パッドつき オススメ

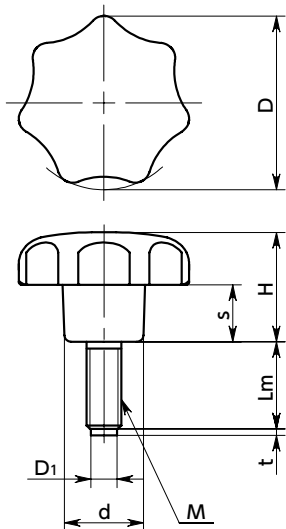

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス



KSPMS-BR



KSPMS-PL

- ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- パッド材質は2種類。

品番の末尾記号により選択できます。◀4

末尾記号 **PL** ———— プラスティックパッド

末尾記号 **BR** ———— 黄銅パッド

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KSPMS-PL	KSPMS-BR
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
パッド	ポリアセタール(白)	黄銅

## 寸法

KSPMS-PL プラスティックパッド KSPMS-BR 黄銅パッド

単位: mm

品番	D	M(並目)	H	s	d	D1	t	質量(g)
KSPMS-25-M5-PL	25	M5	16	8	12	3	1	7 - 10
KSPMS-32-M6-PL	32	M6	20	10	14	3.5	1.3	10 - 14
KSPMS-40-M8-PL	40	M8	25	13	18	5	1.6	24 - 30
KSPMS-50-M10-PL	50	M10	32	17	22	6.5	1.9	43 - 60
KSPMS-25-M5-BR	25	M5	16	8	12	3	0.5	7 - 10
KSPMS-32-M6-BR	32	M6	20	10	14	4	1	10 - 14
KSPMS-40-M8-BR	40	M8	25	13	18	6	1.5	25 - 31
KSPMS-50-M10-BR	50	M10	32	17	22	8	2	45 - 63

## 価格

KSPMS-PL プラスティックパッド KSPMS-BR 黄銅パッド

単位: 円

品番	Lm(mm)									
	10	15	16	20	25	30	40	45	55	
KSPMS-25-M5-PL	560	580		580	580					
KSPMS-32-M6-PL	580		590	600	620	620				
KSPMS-40-M8-PL				700	700	700	730			
KSPMS-50-M10-PL				820	850	900		970	960	
KSPMS-25-M5-BR	520	540		540	540					
KSPMS-32-M6-BR	540		550	560	580	580				
KSPMS-40-M8-BR				660	660	660	690			
KSPMS-50-M10-BR				780	810	860		930	920	

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## KSPMS-32-M6-25-BR

商品記号

1 2 3 4

3 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金