


KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

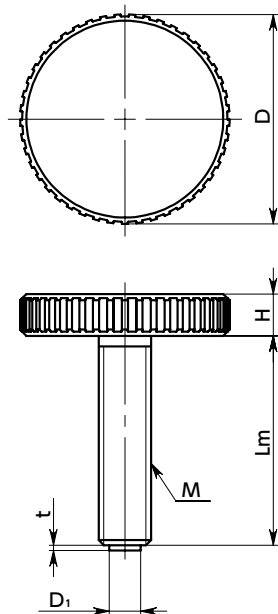

- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。

商品記号	本体材質	パッド材質
KUPM-PL	スチール製	プラスチック
KUPM-BR	スチール製	黄銅
KUPMS-PL	ステンレス製	プラスチック
KUPMS-BR	ステンレス製	黄銅

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KUPM-PL	KUPM-BR	KUPMS-PL	KUPMS-BR
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
パッド	ポリアセタール	黄銅	ポリアセタール	黄銅

寸法

KUPM-PL KUPMS-PL プラスティックパッド KUPM-BR KUPMS-BR 黄銅パッド

単位: mm

品番	品番	D	M(並目)	H	D ₁	t	質量(g)
スチール製	ステンレス製						
KUPM-20-M5-PL	KUPMS-20-M5-PL	20	M5	4	3	1	11 - 12
KUPM-24-M6-PL	KUPMS-24-M6-PL	24	M6	5	3.5	1.3	18 - 21
KUPM-30-M8-PL	KUPMS-30-M8-PL	30	M8	6	5	1.6	37 - 42
KUPM-20-M5-BR	KUPMS-20-M5-BR	20	M5	4	3	0.5	11 - 12
KUPM-24-M6-BR	KUPMS-24-M6-BR	24	M6	5	4	1	19 - 22
KUPM-30-M8-BR	KUPMS-30-M8-BR	30	M8	6	6	1.5	38 - 43

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
ステンレス製のみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金