



# KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ


WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

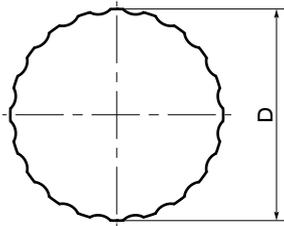

**KDHMS**  
**KDHMS-HP**

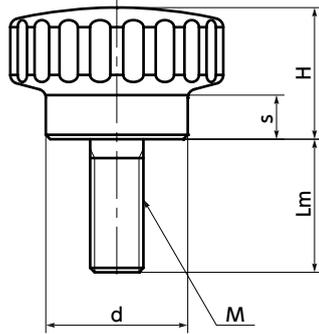

**KDHFS**  
**KDHFS-HP**

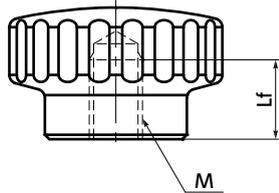

- オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 商品記号によりタイプ・表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	表面処理
<b>KDHMS</b>	おねじ	ショットブラスト
<b>KDHMS-HP</b>	おねじ	研磨
<b>KDHFS</b>	めねじ	ショットブラスト
<b>KDHFS-HP</b>	めねじ	研磨

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KDHMS / KDHFS	KDHMS-HP / KDHFS-HP
本体	SUS304 ショットブラスト	SUS304 研磨

## 寸法

**KDHMS** おねじ：ショットブラスト    **KDHMS-HP** おねじ：研磨

単位：mm

品番	D	M(並目)	H	s	d	質量(g)
<b>KDHMS-20-M5</b>	20	M5	13	4.5	14	26 - 28
<b>KDHMS-24-M6</b>	24	M6	15	4.5	16	42 - 46
<b>KDHMS-28-M8</b>	28	M8	17	4.5	18	67 - 72
<b>KDHMS-20-M5-HP</b>	20	M5	13	4.5	14	26 - 28
<b>KDHMS-24-M6-HP</b>	24	M6	15	4.5	16	42 - 46
<b>KDHMS-28-M8-HP</b>	28	M8	17	4.5	18	67 - 72

**KDHFS** めねじ：ショットブラスト    **KDHFS-HP** めねじ：研磨

単位：mm

品番	D	M(並目)	Lf min.	H	s	d	質量(g)
<b>KDHFS-20-M5</b>	20	M5	8	13	4.5	14	24
<b>KDHFS-24-M6</b>	24	M6	9	15	4.5	16	38
<b>KDHFS-28-M8</b>	28	M8	10	17	4.5	18	58
<b>KDHFS-20-M5-HP</b>	20	M5	8	13	4.5	14	24
<b>KDHFS-24-M6-HP</b>	24	M6	9	15	4.5	16	38
<b>KDHFS-28-M8-HP</b>	28	M8	10	17	4.5	18	58

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
🔩 ねじ組み合わせ → P.2153
🔪 ねじカット → P.2149
🌀 ゆるみ止め → P.2150
🔪 レーザ刻印 → P.2161

対応可・別料金
めねじのみ対応可・別料金
おねじのみ対応可・別料金
おねじのみ対応可・別料金
対応可・別料金

機械要素部品  
カバー  
ノブ  
取っ手  
タッチ  
画面タッチパネル  
機器固定部品  
セットカラー  
クロスランパー  
ハンドル  
ハンドル  
インジケータ  
スケール/ダイヤル  
ユニバーサル  
スチール  
ボール  
ローラ  
マグネット  
ロックピン  
コンタクト  
チャタリング  
チャタリング  
構造部品  
スロウ