




KSFS-M-NI

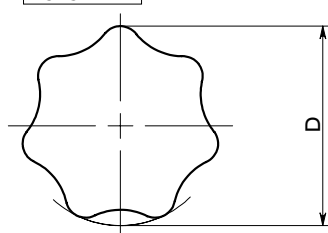


D=32

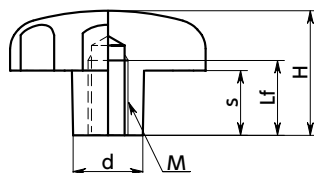


D=40・50・63

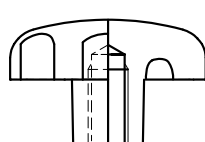


KSFS-K-NI

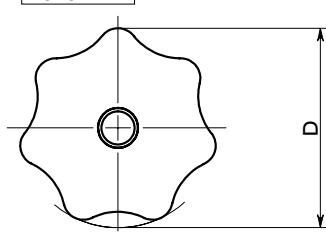

D=32

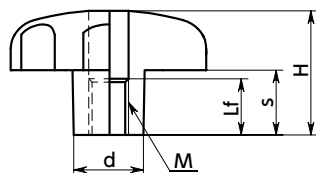

D=40・50・63

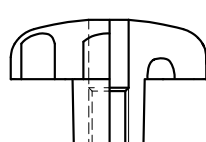

● D=40・50・63は、ノブ部の裏側にくぼみがあります。



KSFS-M-NI

KSFS-K-NI

- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプが選択できます。

KSFS-M-NI ————— めねじ

KSFS-K-NI ————— めねじ・貫通穴

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KSFS-M-NI / KSFS-K-NI
本体	SCS13(SUS304相当) ショットプラスト

KSFS-M-NI めねじ KSFS-K-NI めねじ・貫通穴

単位: mm

品番 ノブ: ステンレス	価格(円)	D	M(並目)	Lf	H	s	d	質量(g)
KSFS-32-M6-NI	1,470	32	M6	12	21	10	12	54
KSFS-40-M8-NI	1,790	40	M8	15	26	13	14	77
KSFS-50-M10-NI	2,360	50	M10	18	34	17	18	171
KSFS-63-M12-NI	4,010	63	M12	22	42	21	20	296
KSFS-32-K6-NI	2,100	32	M6	10	20	9	12	52
KSFS-40-K8-NI	2,530	40	M8	13	25	12	14	75
KSFS-50-K10-NI	3,170	50	M10	16	32	15	18	157
KSFS-63-K12-NI	4,200	63	M12	20	40	19	20	282

- 品番指定



KSFS-32-M6-NI



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金