
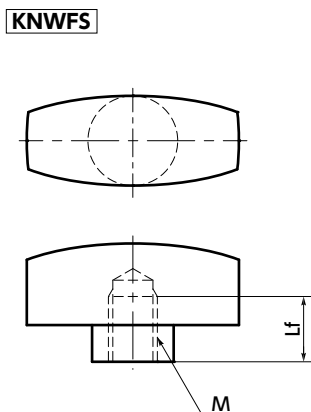


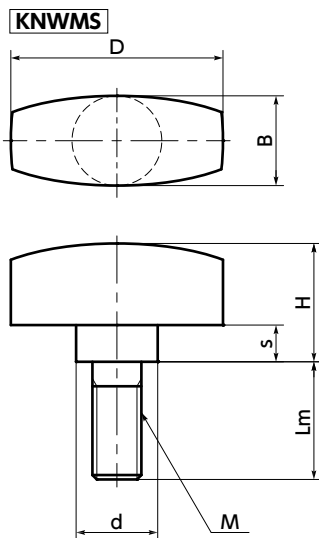

- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- 耐蝕性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。❶

KNWMS — おねじ

KNWFS — めねじ

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

KNWMS-26-M5-10

❶ ❷ ❸ ❹

おねじタイプは❹ねじ長さLmを価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KNWMS	KNWFS
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト

寸法

KNWMS おねじ

単位: mm

品番	D ❷	M(並目) ❸	H	s	B	d	質量(g)
KNWMS-26-M5	26	M5	14.5	4.5	11	10	22 - 24
KNWMS-26-M6	26	M6	14.5	4.5	11	10	25 - 30
KNWMS-34-M6	34	M6	17	5	13	12	40 - 44
KNWMS-34-M8	34	M8	17	5	13	12	43 - 50

KNWFS めねじ

単位: mm

品番	D ❷	M(並目) ❸	Lf min.	H	s	B	d	質量(g)
KNWFS-26-M4	26	M4	7	14.5	4.5	11	10	21
KNWFS-26-M5	26	M5	8	14.5	4.5	11	10	20
KNWFS-26-M6	26	M6	8	14.5	4.5	11	10	19
KNWFS-34-M6	34	M6	10	17	5	13	12	34
KNWFS-34-M8	34	M8	9	17	5	13	12	32

価格

品番 おねじ	価格(円)					品番 めねじ	価格(円)
	Lm (mm) 						
	10	16	20	25	30		
						KNWFS-26-M4	1,070
KNWMS-26-M5	1,140	1,220				KNWFS-26-M5	1,070
KNWMS-26-M6		1,220	1,300	1,500		KNWFS-26-M6	1,070
KNWMS-34-M6			1,470	1,660	1,830	KNWFS-34-M6	1,120
KNWMS-34-M8		1,480	1,570		1,830	KNWFS-34-M8	1,120

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
対応可・別料金	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金