

K 型輪系列

適用範圍：各類中高負載設備、各類型工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備、各類型手推車



麥克納姆輪


AGV 專用輪

工業用輪

水平調整腳架

鋁擠型配件

手推車

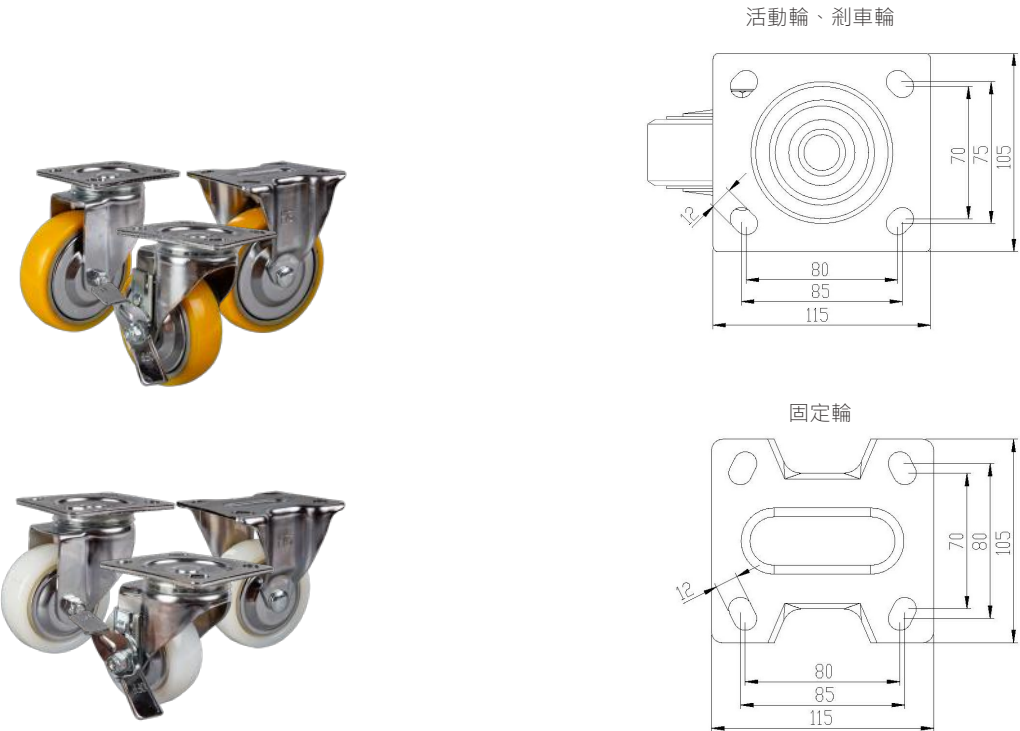

單位：mm

活動型號	剎車型號	固定型號	材質	輪徑 x 輪寬	總高	活動 / 剎車 旋轉半徑	荷重 (Kg)	培林
4PUKA	4PUKB	4PUKC	PU 鍍鉻	100(4") X 38	138	92 / 92	300	6202 X 2
5PUKA	5PUKB	5PUKC		125(5") X 38	165	105 / 105		
6PUKA	6PUKB	6PUKC		150(6") X 38	190	117 / 117		
4NYKA	4NYKB	4NYKC	尼龍 鍍鉻	100(4") X 38	138	92 / 92		
5NYKA	5NYKB	5NYKC		125(5") X 38	165	105 / 105		
6NYKA	6NYKB	6NYKC		150(6") X 38	190	117 / 117		