



不鏽鋼導電輪系列

適用範圍：生化科技廠房、電子設備用手推車、醫療設備、食品冷凍廠、水產行、中央廚房、食品機械

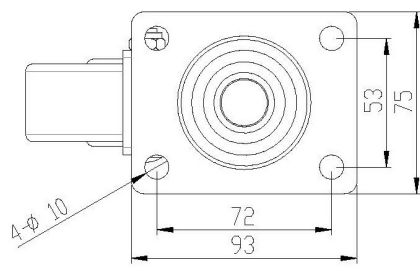

單位：mm

活動型號	剎車型號	固定型號	材質	輪徑 x 輪寬	總高	活動 / 剎車 旋轉半徑	荷重 (Kg)	培林
3ELSTA	3ELSTB	3ELSTC	導電橡膠 阻抗值 ≤ 50KΩ 不鏽鋼 304	75(3") X 32	110	77.5 / 106	80	608Z X 2
4ELSTA	4ELSTB	4ELSTC		100(4") X 32	138	90 / 106		
5ELSTA	5ELSTB	5ELSTC		125(5") X 32	163	102.5 / 106		6202 X 1

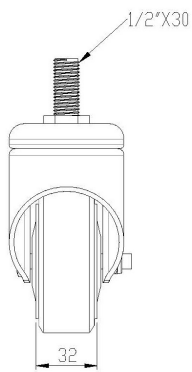

單位：mm

活動型號	剎車型號	固定型號	材質	輪徑 x 輪寬	總高	活動 / 剎車 旋轉半徑	荷重 (Kg)	培林
3ELST4A	3ELST4B	-	導電橡膠 阻抗值 ≤ 50KΩ 不鏽鋼 304	75(3") X 32	112.5	77.5 / 106	80	608Z X 2
4ELST4A	4ELST4B	-		100(4") X 32	140	90 / 106		
5ELST4A	5ELST4B	-		125(5") X 32	165.5	102.5 / 106		6202 X 1