

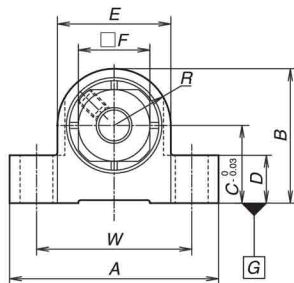
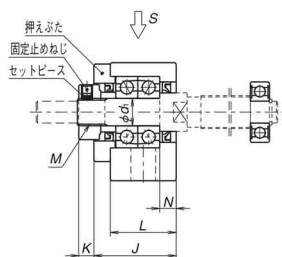


小型機器軽荷重用サポートユニット

WBK**-01M

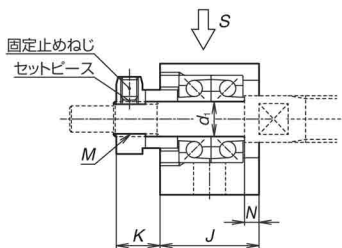

WBK**-01*

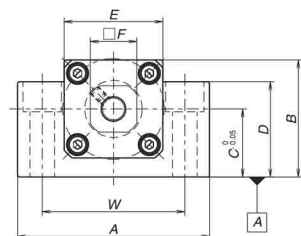

固定側サポートユニット（角形）

呼び番号	用途	d_i	A	B	C	D	E	F	L	J	K	R
WBK04-01M	一般	4	27	17	10	6	14	10	—	14	5.5	7
WBK06-01M	一般	6	35	22.5	13	8	19	12	—	17	7.5	9.5
WBK06-01A ^{※1}	一般	6	42	25	13	20	18	12	20	20	5.5	—
WBK08-01A ^{※1}	一般	8	52	32	17	26	25	14	23	23	7	—
WBK08-01B	低形		62	31	15.5	31	—		21.5	25.5	4.5	
WBK08-01C ^{※1}	クリーン		52	32	17	26	25		23	23	7	
WBK10-01A	一般	10	70	43	25	35	36	17	24	30	5.5	—
WBK10-01B	低形			38	20	38	—					
WBK10-01C	クリーン			43	25	35	36					
WBK12-01A	一般	12	70	43	25	35	36	19	24	30	5.5	—
WBK12-01B	低形			38	20	38	—					
WBK12-01C	クリーン			43	25	35	36					
WBK15-01A	一般	15	80	50	30	40	41	22	25	31	12	—
WBK15-01B	低形			42	22	42	—					
WBK15-01C	クリーン			50	30	40	41					
WBK17-01A	一般	17	86	64	39	55	50	24	35	44	7	—
WBK20-01	一般	20	95	58	30	45	56	30	42	52	10	—
WBK25-01W	一般	25	105	68	35	25	66	36	48	61	13	—

- 備考 1. ベースへの取付けは A 面を基準に取り付けてください。
 2. ロックナットの締付け、調整終了後、固定止めねじを締付けてください。
 3. 固定止めねじは付属のセットピース（黄銅パッド）を挿入のうえ締付けてください。
 4. 単列深溝玉軸受と C 型止め輪が付属されています。（WBK04-01M、WBK06-01M は除く）