


ステンレス鋳鋼製ピロー形ユニット

F-UCPM2形（ステンレスシリーズ）

円筒穴形，止ねじ式

ポリループベアリング

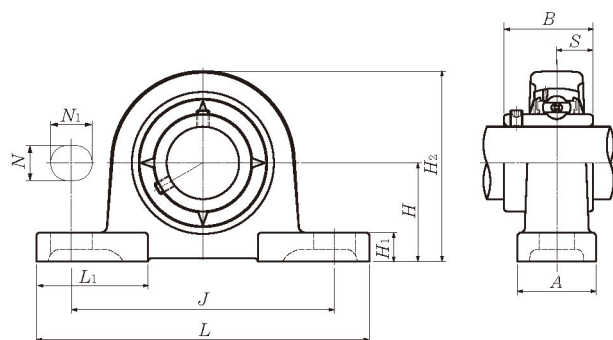

軸径 20～50mm

軸径 mm	ユニット の呼び番号	寸 法 mm											取付け ボルト の呼び
		H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₂	L ₁	B	S	
20	F-UCPM204/LP03	33.3	120	95	30	12	14	11	64	42	31	12.7	M10
25	F-UCPM205/LP03	36.5	130	105	30	12	14	12	70	42	34.1	14.3	M10
30	F-UCPM206/LP03	42.9	155	121	36	17	20	13	82	54	38.1	15.9	M14
35	F-UCPM207/LP03	47.6	161	127	38	17	20	14	92	54	42.9	17.5	M14
40	F-UCPM208/LP03	49.2	171	137	40	17	20	14	98	52	49.2	19	M14
45	F-UCPM209/LP03	54	180	146	40	17	20	14	105	60	49.2	19	M14
50	F-UCPM210/LP03	57.2	195	159	45	19	22	16	114	65	51.6	19	M16

備考1. 本シリーズの標準はポリループベアリングであるが，食品機械用グリースや耐熱用グリースなどの潤滑剤を封入したステンレス製ユニットも製作している。

2. 軸受の基本動定格荷重 C_r は，従来の軸受鋼製ユニット用玉軸受とは異なる。