


ストレッチャーユニット® 軽溝形鋼製フレーム

UCL形
円筒穴形、止ねじ式

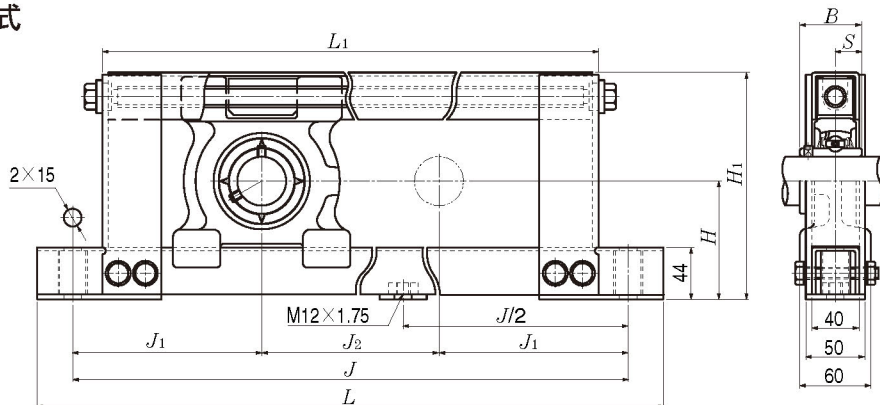

軸径 20~45mm

軸径 mm	ストレッチャー® ユニットの 呼び番号	寸 法 mm									取付け ボルト の呼び	許容荷重 ②		軸 呼び番号	受 基本動 基本静 定格荷重 定格荷重 kN		ユニット 質 量 kg (参考)
		H	L	J	J ₂ ①	L ₁	J ₁	H ₁	B	S		kN	[kgf]		C _r	C _{or}	
20	UCL204-10	77	430	370	100	320	135	146	31	12.7	M12	1.96	{200}	UC204D1	12.8	6.65	6.3
	-20	77	530	470	200	420	135	146	31	12.7	M12	1.96	{200}	UC204D1	12.8	6.65	7.0
	-30	77	630	570	300	520	135	146	31	12.7	M12	1.96	{200}	UC204D1	12.8	6.65	7.7
	-40	77	730	670	400	620	135	146	31	12.7	M12	1.96	{200}	UC204D1	12.8	6.65	8.4
25	UCL205-10	82	440	380	100	330	140	156	34.1	14.3	M12	2.25	{230}	UC205D1	14.0	7.85	6.8
	-20	82	540	480	200	430	140	156	34.1	14.3	M12	2.25	{230}	UC205D1	14.0	7.85	7.5
	-30	82	640	580	300	530	140	156	34.1	14.3	M12	2.25	{230}	UC205D1	14.0	7.85	8.2
	-40	82	740	680	400	630	140	156	34.1	14.3	M12	2.25	{230}	UC205D1	14.0	7.85	8.9
30	UCL206-10	87	450	390	100	340	145	166	38.1	15.9	M12	3.23	{330}	UC206D1	19.5	11.3	7.3
	-20	87	550	490	200	440	145	166	38.1	15.9	M12	3.23	{330}	UC206D1	19.5	11.3	8.0
	-30	87	650	590	300	540	145	166	38.1	15.9	M12	3.23	{330}	UC206D1	19.5	11.3	8.7
	-40	87	750	690	400	640	145	166	38.1	15.9	M12	3.23	{330}	UC206D1	19.5	11.3	9.4
35	UCL207-10	92	460	400	100	350	150	176	42.9	17.5	M12	4.21	{430}	UC207D1	25.7	15.3	7.8
	-20	92	560	500	200	450	150	176	42.9	17.5	M12	4.21	{430}	UC207D1	25.7	15.3	8.5
	-30	92	660	600	300	550	150	176	42.9	17.5	M12	4.21	{430}	UC207D1	25.7	15.3	9.2
	-40	92	760	700	400	650	150	176	42.9	17.5	M12	4.21	{430}	UC207D1	25.7	15.3	9.9
40	UCL208-10	97	470	410	100	360	155	186	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC208D1	29.1	17.8	8.3
	-20	97	570	510	200	460	155	186	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC208D1	29.1	17.8	9.0
	-30	97	670	610	300	560	155	186	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC208D1	29.1	17.8	9.7
	-40	97	770	710	400	660	155	186	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC208D1	29.1	17.8	10
45	UCL209-10	100	480	420	100	370	160	192	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC209D1	32.5	20.4	8.7
	-20	100	580	520	200	470	160	192	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC209D1	32.5	20.4	9.4
	-30	100	680	620	300	570	160	192	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC209D1	32.5	20.4	10
	-40	100	780	720	400	670	160	192	49.2	19	M12	4.50	{460}	UC209D1	32.5	20.4	11

① 許容調整寸法を示す。

② 許容荷重は調整方向の値を示し、安定した一方向荷重のみに適用する。 ③ 御要求によりカバー付ユニットも製作している。

備考1. 調整ねじの呼びはTM18X4である。

2. ストレッチャーユニットの呼び番号は無給油式を示し、給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。給油式の場合、上に示す正面図において軸受箱が向かって右側に移動していき、フレームとの距離が近づく給油ガンまたは口金の挿入が困難となりますので、ご注意ください。

3. フレームに作用する荷重が大きいか荷重の種類が交番・衝撃荷重の場合は、フレーム変形に至ることがあるのでNTNにご相談ください。