


# A82

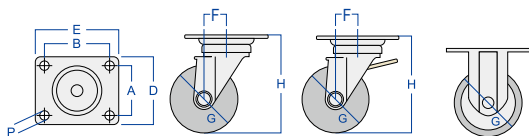

## 特色

**輪架** 4.0-5.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鋅

**輪子** 橡膠 | 高彈性、高荷重及耐磨損等特性；  
(鋁框) 鋁合金框不易生鏽

**尼龍** | 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

**PU** | 輕量化鋁框且高荷重，灌注 PU 材質具高磨耗性、不易水解，適合長期負載下使用  
(鋁框)

## 輪子材質



橡膠  
(鋁框)



尼龍



PU  
(鋁框)

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)
A82SW-HA	活動輪	橡膠	鋁合金框	8x2"(200x50mm)	242	450
A82BR-HA	剎車輪 (後雙剎)			8x2"(200x50mm)	242	450
A82FX-HA	固定輪			8x2"(200x50mm)	242	450
A82SW-NLP	活動輪	尼龍	-	8x2"(200x50mm)	242	450
A82BR-NLP	剎車輪 (後雙剎)			8x2"(200x50mm)	242	450
A82FX-NLP	固定輪			8x2"(200x50mm)	242	450
A82SW-PUA	活動輪	PU	鋁合金框	8x2"(200x50mm)	242	500
A82BR-PUA	剎車輪 (後雙剎)			8x2"(200x50mm)	242	500
A82FX-PUA	固定輪			8x2"(200x50mm)	242	500