


A52

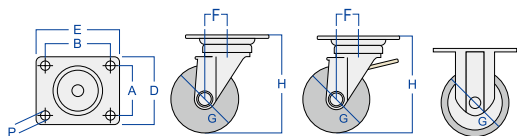

特色

輪架 4.0-5.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鋅

輪子 橡膠 | 高彈性、高荷重及耐磨損等特性；
(鑄鐵框) 鑄鐵框加強結構性，提高載重

尼龍 | 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

PU (鋁框) | 輕量化鋁框且高荷重，灌注 PU 材質具高磨耗性、不易水解，適合長期負載下使用

輪子材質



橡膠
(鑄鐵框)



尼龍



PU
(鋁框)

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)	
A52SW-HS	活動輪	橡膠	鑄鐵框	5x2"(125x50mm)	167	400	
A52BR-HS	剎車輪 (後雙剎)			5x2"(125x50mm)	167	400	
A52FX-HS	固定輪			5x2"(125x50mm)	167	400	
A52SW-NLP	活動輪	尼龍	-	5x2"(125x50mm)	167	400	
A52BR-NLP	剎車輪 (後雙剎)			5x2"(125x50mm)	167	400	
A52FX-NLP	固定輪			5x2"(125x50mm)	167	400	
A52SW-PUA	活動輪	PU	鋁合金框	5x1½"(125x38mm)	167	450	
A52BR-PUA	剎車輪 (後雙剎)			5x1½"(125x38mm)	167	450	
A52FX-PUA	固定輪			5x1½"(125x38mm)	167	450	