

A525

中荷重 200~400kg




特色

輪架 3.0-5.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鋅

輪子 橡膠 (尼龍膠框) 高彈性，提供良好減震效果，另具備高磨耗特性；尼龍膠框提高行走穩定性且不生鏽

尼龍 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

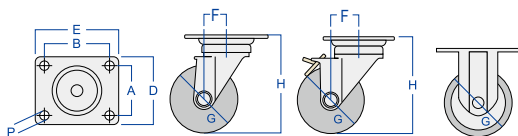

輪子材質



橡膠
(尼龍膠框)



尼龍

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)	
A525SW-HG	活動輪	橡膠	尼龍膠框	5x2"(125x50mm)	167	300	
A525BF-HG	剎車輪 (前雙剎)			5x2"(125x50mm)	167	300	
A525FX-HG	固定輪			5x2"(125x50mm)	167	300	
A525SW-NLP	活動輪	尼龍	-	5x2"(125x50mm)	167	300	
A525BF-NLP	剎車輪 (前雙剎)			5x2"(125x50mm)	167	300	
A525FX-NLP	固定輪			5x2"(125x50mm)	167	300	