


HO415

中荷重 200~400kg

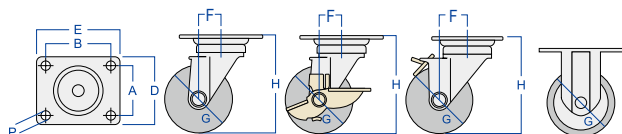

特色

輪架 3.0-5.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鉻

輪子 橡膠 (鋁框) 高彈性、高荷重及耐磨損等特性；鋁合金框不易生鏽

尼龍 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

PU (鋁框) 輕量化鋁框且高荷重，灌注 PU 材質具高磨耗性、不易水解，適合長期負載下使用

導電橡膠 (鋁框) 導電係數介於 $10^4 \sim 10^6 \Omega$ ，適用於需要經常移動的精密電子設備。具備高彈性、高荷重及運行平穩等特點

* 特殊規格 (導電輪) 可批量客製化

輪子材質



橡膠
(鋁框)



尼龍



PU
(鋁框)



導電橡膠
(鋁框)

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)	
HO415SW-HA	活動輪	橡膠	鋁合金框	4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415BS-HA	剎車輪 (側剎)			4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415BF-HA	剎車輪 (前雙剎)			4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415FX-HA	固定輪			4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415SW-NLP	活動輪	尼龍	-	4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415BS-NLP	剎車輪 (側剎)			4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415BF-NLP	剎車輪 (前雙剎)			4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415FX-NLP	固定輪			4x1½"(100x38mm)	138	300	
HO415SW-PUA	活動輪	PU	鋁合金框	4x1½"(100x38mm)	138	350	
HO415BS-PUA	剎車輪 (側剎)			4x1½"(100x38mm)	138	350	
HO415BF-PUA	剎車輪 (前雙剎)			4x1½"(100x38mm)	138	350	
HO415FX-PUA	固定輪			4x1½"(100x38mm)	138	350	