


EB100

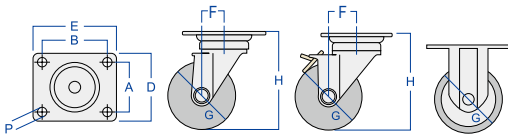

特色

輪架 2.5-4.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鋅

輪子 橡膠 | 高彈性、高荷重及耐磨損等特性；
(鋁框) | 鋁合金框不易生鏽

橡膠 | 高彈性，提供良好減震效果，另
(尼龍膠框) | 具備高磨耗特性；尼龍膠框提高
行走穩定性且不生鏽

尼龍 | 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑
不易侵入及重量輕等優點
• #6201 滾珠培林提高轉動性

輪子材質



橡膠
(鋁框)



橡膠
(尼龍膠框)



尼龍
(無培林)



尼龍
(滾珠培林)

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)
EB100SW-GA	活動輪	橡膠	鋁合金框	4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100BF-GA	剎車輪 (前雙剎)			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100FX-GA	固定輪			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100SW-HG	活動輪	橡膠	尼龍膠框	4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100BF-HG	剎車輪 (前雙剎)			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100FX-HG	固定輪			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100SW-NL	活動輪	尼龍	-	4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100BF-NL	剎車輪 (前雙剎)			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100FX-NL	固定輪			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100SW-NLP	活動輪	尼龍	-	4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100BF-NLP	剎車輪 (前雙剎)			4x1¼"(100x32mm)	134	200
EB100FX-NLP	固定輪			4x1¼"(100x32mm)	134	200