


A252 . A22

中荷重 200~400kg



腳輪展示

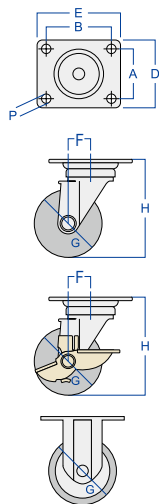

特色

輪架 3.0-4.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鋅

輪子 尼龍 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點
 • 粉末管加強軸心間的保護及支撐 • 羅拉培林提高承載負荷
 • #6201/#6001 滾珠培林提高轉動性

輪子材質



產品編號	種類	輪子 材質	輪框 材質	輪 徑 (G) x 輪 寬	高 度 (H)(mm)	荷 重 (kg)	孔 位 (AxB) (mm)	底板規格 (DxE) (mm)	孔徑 (P) (mm)	偏 心 距 (F) (mm)	腳架材質	培 林	配 件
A252SW-NLS	活動輪	尼龍	-	2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	4x70x96	Φ9x12	28	一般鐵； 鍍鋅	粉末管	-
A252SW-NLR				2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	4x70x96	Φ9x12	28		羅拉培林	
A252SW-NLP				2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	4x70x96	Φ9x12	28		#6201 培林	
A252BS-NLS	剎車輪 (側剎)			2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	4x70x96	Φ9x12	28		粉末管	
A252BS-NLR				2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	4x70x96	Φ9x12	28		羅拉培林	
A252BS-NLP				2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	4x70x96	Φ9x12	28		#6201 培林	
A252FX-NLS	固定輪			2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	-		粉末管	
A252FX-NLR				2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	-		羅拉培林	
A252FX-NLP				2½x2"(62x48mm)	92	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	-		#6201 培林	
A22SW-NLS	活動輪	尼龍	-	2x2"(50x48mm)	74	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	28	一般鐵； 鍍鋅	粉末管	-
A22SW-NLP				2x2"(50x48mm)	74	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	28		#6001 培林	