


EB065

輕荷重 60~200kg

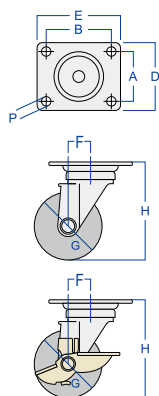

腳輪展示

EB065SW-NLS



EB065BS-NLS



EB065SW-PH



EB065BS-PH



EB065SW-PU



EB065BS-PU



特色

輪架 3.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。表面鍍鋅

輪子 尼龍 | 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

電木

高耐溫、高耐磨、高荷重且環境對抗力優等特點；耐溫：

-20~+220°C

• 粉末管加強軸心間的保護及支撐 • #6000 滾珠培林提高轉動性

PU | 高磨耗性、不留汙痕、不易水解且適合長期負載下使用

輪子材質



尼龍



電木
(粉末管)



電木
(滾珠培林)



PU

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H)(mm)	荷重 (kg)	孔位 (AxB) (mm)	底板規格 (DxE) (mm)	孔徑 (P) (mm)	偏心距 (F) (mm)	腳架材質	培林	配件
EB065SW-NLS	活動輪	尼龍	-	2½x1¼"(62x32mm)	92	150	44x73	3x70x96	Φ9x12	28	一般鐵； 鍍鋅	粉末管	鐵輪蓋
EB065BS-NLS	剎車輪 (側剎)			2½x1¼"(62x32mm)	92	150	44x73	3x70x96	Φ9x12	28			
EB065SW-PHS	活動輪	電木	-	2½x1¼"(62x32mm)	92	150	44x73	3x70x96	Φ9x12	28	一般鐵； 鍍鋅	粉末管	鐵輪蓋
EB065BS-PHS	剎車輪 (側剎)			2½x1¼"(62x32mm)	92	150	44x73	3x70x96	Φ9x12	28			
EB065SW-PHP	活動輪	電木	-	2½x1¼"(62x32mm)	92	150	44x73	3x70x96	Φ9x12	28	一般鐵； 鍍鋅	#6000 培林	鐵輪蓋
EB065BS-PHP	剎車輪 (側剎)			2½x1¼"(62x32mm)	92	150	44x73	3x70x96	Φ9x12	28			
EB065SW-PU	活動輪	PU	-	2½x1¼"(62x32mm)	92	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	28	一般鐵； 鍍鋅	粉末管	鐵輪蓋
EB065BS-PU	剎車輪 (側剎)			2½x1¼"(62x32mm)	92	200	44x73	3x70x96	Φ9x12	28			