


A82-#304

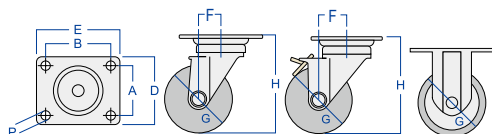

特色

輪架 3.0-5.0mm 不鏽鋼板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。

輪子 橡膠 (鋁框) 高彈性、高荷重及耐磨損等特性；
鋁合金框不易生鏽

尼龍 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

PU (鋁框) 輕量化鋁框且高荷重，灌注 PU 材質具高磨耗性、不易水解，適合長期負載下使用

* 不鏽鋼腳輪所搭配的培林亦是不鏽鋼材質

輪子材質



橡膠
(鋁框)



尼龍



PU
(鋁框)

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)	
A82SW-HA-#304	活動輪	橡膠	鋁合金框	8x2"(200x50mm)	247	450	
A82BF-HA-#304	剎車輪 (前雙剎)			8x2"(200x50mm)	247	450	
A82FX-HA-#304	固定輪			8x2"(200x50mm)	247	450	
A82SW-NLP-#304	活動輪	尼龍	-	8x2"(200x50mm)	247	450	
A82BF-NLP-#304	剎車輪 (前雙剎)			8x2"(200x50mm)	247	450	
A82FX-NLP-#304	固定輪			8x2"(200x50mm)	247	450	
A82SW-PUA-#304	活動輪	PU	鋁合金框	8x2"(200x50mm)	247	500	
A82BF-PUA-#304	剎車輪 (前雙剎)			8x2"(200x50mm)	247	500	
A82FX-PUA-#304	固定輪			8x2"(200x50mm)	247	500	