

EB065-#304



特色


輪架 3.0mm 不鏽鋼板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。

輪子 尼龍 | 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

電木 | 高耐溫、高耐磨、高荷重且環境對抗力優等特點；耐溫：-20~+220°C

PU | 高磨耗性、不留汙痕、不易水解且適合長期負載下使用

* 不鏽鋼腳輪所搭配的培林亦是不鏽鋼材質

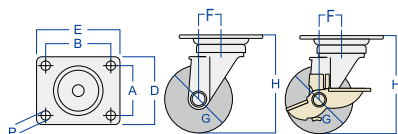

輪子材質



尼龍



電木
(粉末管)



電木
(滾珠培林)



PU

產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)	
EB065SW-NLS-#304	活動輪	尼龍	-	2½x1¼ "(62x32mm)	92	150	
EB065BS-NLS-#304	剎車輪 (側剎)			2½x1¼ "(62x32mm)	92	150	
EB065SW-PHS-#304	活動輪	電木	-	2½x1¼ "(62x32mm)	92	150	
EB065BS-PHS-#304	剎車輪 (側剎)			2½x1¼ "(62x32mm)	92	150	
EB065SW-PHP-#304	活動輪	電木	-	2½x1¼ "(62x32mm)	92	150	
EB065BS-PHP-#304	剎車輪 (側剎)			2½x1¼ "(62x32mm)	92	150	
EB065SW-PU-#304	活動輪	PU	-	2½x1¼ "(62x32mm)	92	200	
EB065BS-PU-#304	剎車輪 (側剎)			2½x1¼ "(62x32mm)	92	200	