


調整輪

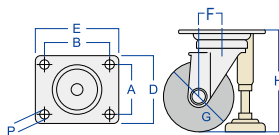

特色

輪架 3.0-5.0mm 鐵板，高速沖壓，一體成型，不易斷裂。

輪子 抗潮溼、耐磨損、耐腐蝕、細屑不易侵入及重量輕等優點

- 尼龍**
- 粉末管加強軸心間的保護及支撐
 - 羅拉培林提高承載負荷
 - #6201 滾珠培林提高轉動性

電木 高耐溫、高耐磨、高荷重且環境對抗力優等特點；耐溫：-20~+220°C

PP 採用高級耐沖擊塑膠原料，具有抗潮濕、耐腐蝕等優點，磨耗性較於尼龍輪低，但價格較經濟實惠

輪子材質



產品編號	種類	輪子材質	輪框材質	輪徑 (G) x 輪寬	高度 (H) (mm)	荷重 (kg)	
A32AJ-NLR	調整輪	尼龍	-	3x2"(75x50mm)	107/122	300	
T32AJ-PHR		電木	-	3x2"(75x50mm)	107/122	300	
HO-80AJ		電木	-	70x45 mm	110/125	500	
A252AJ-NLS		尼龍	-	-	2½x2"(62x48mm)	92/107	300
A252AJ-NLR					2½x2"(62x48mm)	92/107	300
A252AJ-NLP					2½x2"(62x48mm)	92/107	300
B3AJ-B		PP	-	-	3x1"(75x25mm)	100/110	200
B3AJ-W					3x1"(75x25mm)	100/110	200
B4AJ-B		PP	-	-	2½x1"(62x25mm)	85/95	150
B4AJ-W					2½x1"(62x25mm)	85/95	150