


MODEL  
**OPB-N**

# マイクロパウダブレーキ

5形、10形、20形、40形、80形

トルク : 0.5~8N・m

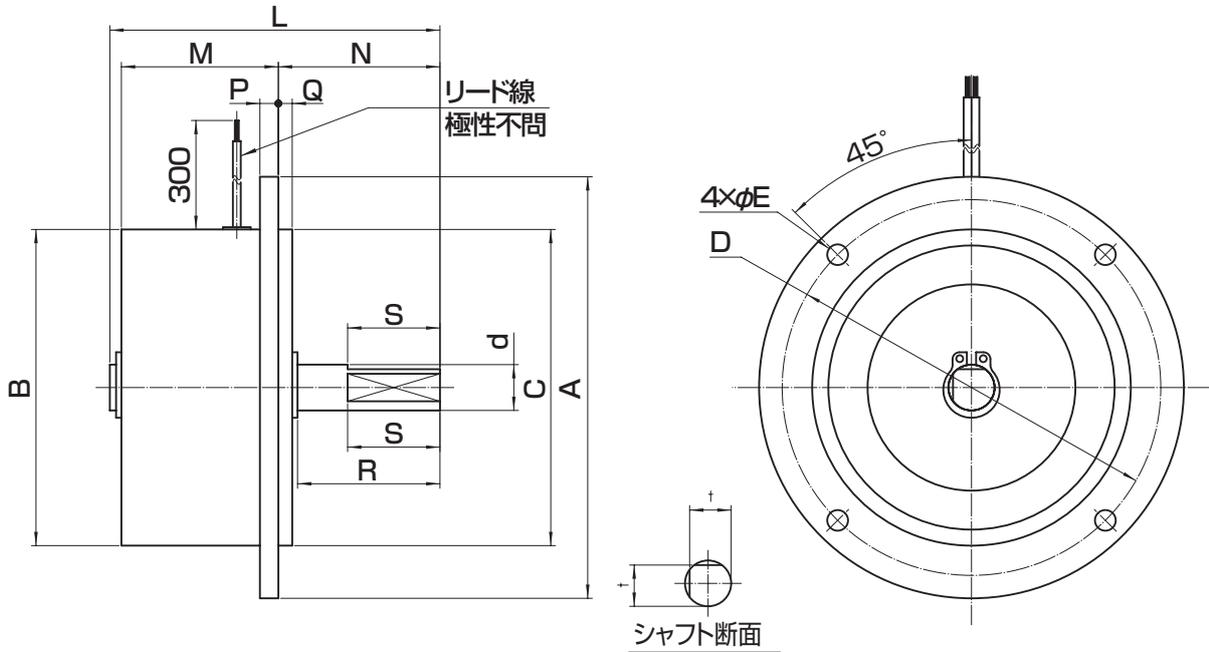

※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。

形番	OPB	5N	10N	20N	40N	80N
定格トルク	[N・m]	0.5	1	2	4	8
慣性	$J \times 10^{-4} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2 \text{)}$	0.025	0.055	0.358	0.94	3.53
軸径	$d_{g7}$	6	7	10	12	15
	t	5.5	6.5	9	10	13
径方向	A	65	75	92	112	128
	B	46	56	69	86	100
	$C_{H9}$	43	54	69	86	98
	D	56	66	82	100	114
	E	4.5	4.5	4.5	5.5	6.5
軸方向	L	56	61	71.5	79	95
	M	27.5	33	34	36	42
	N	25.5	25.8	35	40	50
	P	3	4	4	5	6
	Q	2.5	3	3	5	6
	R	22.3	22	31	34	43
	S	12	12	20	20	20
質量	[g]	400	700	1000	1800	3000