


■ E3・E7シリーズプラグ

CPPE ストレートネジタイプ

RoHS対応

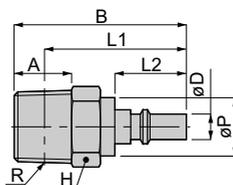

¥
p.725

CAD


単位：mm

形式	R	ϕD	A	B	L1	L2	ϕP	対辺 H	質量 (g)	有効断面積 (mm^2)	CAD ファイル名
CPPE3-M5	M5×0.8	3.5	2.9	15.7	12.8	9.2	—	7	2	4	TFLC-002
CPPE3-01	R1/8		8	23.2	19.2			8	10	9	
CPPE7-M5	M5×0.8	5.4	2.9	16.4	13.5	9.9	—	9	4	4.1	
CPPE7-01	R1/8		8	23.9	19.9			10	10	9	

※. テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

CPPE ユニバーサルエルボネジタイプ

RoHS対応

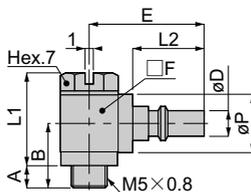

¥
p.725

CAD

単位：mm

形式	ϕD	A	B	L1	L2	ϕP	E	□F	質量 (g)	有効断面積 (mm^2)	CAD ファイル名
CPPE3H-M5	3.5	3.2	9.2	12.8	9.2	8	15.2	8	7	1.8	TFLC-002
CPPE7H-M5	5.4	3.8	10.8	14.8	9.9	10	16.9	10	11	2.6	

351

標準

ミニ

耐腐蝕用

ケミカル用

クリーン環境用

帯電防止

直スリット

金型温調

竹の子

ストップ内蔵

回転部配管用

ねじれ防止用

分配型

分厘型