


CPP20 ストレートネジタイプ

¥
p.726 CAD

RoHS対応

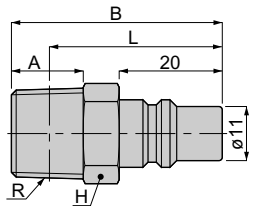

単位：mm

形式	R	A	B	L	対辺 H	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
CPP20-02	R1/4	11	37	31	14	25	39.6	TFLC-004
CPP20-03	R3/8	12	38	31.7	17	38	39.7	

※ .L 寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。