


ピン・サラ 六角穴ボルト

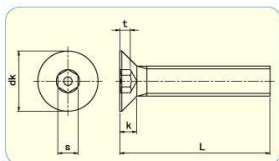

- 材質
ステンレス A2
ステンレス A2 黒染め
ステンレス A2 ナイロック加工

■六角穴の中央にピンが立っていても通常の六角レンチが入りません。

■インチねじ在庫あります。



	M3	M4	M5	M6	M8
dk	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0
k	1.75	2.3	2.8	3.4	4.7
s	2	2.5	3	4	5
ドライバーサイズ	2	2.5	3	4	5

	#6-32	#8-32	#10-24	#10-32	1/4-20	5/16-18
dk	7.4	8.6	9.9	9.9	13	16.1
k	2.6	3.2	3.6	3.6	4.5	5.6
s	1/8	1/8	5/32	5/32	5/32	3/16
ドライバーサイズ	1/8	1/8	5/32	5/32	5/32	3/16

メートルねじ

サイズ	製品コード			梱包
	d	L	製品コード	
M3	6	L	ステンレス A2 HE020306 ステン黒染め HE020306BK ナイロック加工 HE020306NY	100
	8	L	ステンレス A2 HE020308 ステン黒染め HE020308BK ナイロック加工 HE020308NY	100
	10	L	ステンレス A2 HE020310 ステン黒染め HE020310BK ナイロック加工 HE020310NY	100
	12	L	ステンレス A2 HE020312 ステン黒染め HE020312BK ナイロック加工 HE020312NY	100
	16	L	ステンレス A2 HE020316 ステン黒染め HE020316BK ナイロック加工 HE020316NY	100
	20	L	ステンレス A2 HE020320 ステン黒染め HE020320BK ナイロック加工 HE020320NY	100
M4	8	L	ステンレス A2 HE020408 ステン黒染め HE020408BK ナイロック加工 HE020408NY	100
	10	L	ステンレス A2 HE020410 ステン黒染め HE020410BK ナイロック加工 HE020410NY	100
	12	L	ステンレス A2 HE020412 ステン黒染め HE020412BK ナイロック加工 HE020412NY	100
	16	L	ステンレス A2 HE020416 ステン黒染め HE020416BK ナイロック加工 HE020416NY	100
	20	L	ステンレス A2 HE020420 ステン黒染め HE020420BK ナイロック加工 HE020420NY	100
	25	L	ステンレス A2 HE020425 ステン黒染め HE020425BK ナイロック加工 HE020425NY	100
M5	10	L	ステンレス A2 HE020510 ステン黒染め HE020510BK ナイロック加工 HE020510NY	100
	12	L	ステンレス A2 HE020512 ステン黒染め HE020512BK ナイロック加工 HE020512NY	100
	16	L	ステンレス A2 HE020516 ステン黒染め HE020516BK ナイロック加工 HE020516NY	100
	20	L	ステンレス A2 HE020520 ステン黒染め HE020520BK ナイロック加工 HE020520NY	100
	25	L	ステンレス A2 HE020525 ステン黒染め HE020525BK ナイロック加工 HE020525NY	100
	30	L	ステンレス A2 HE020530 ステン黒染め HE020530BK ナイロック加工 HE020530NY	100
M6	10	L	ステンレス A2 HE020610 ステン黒染め HE020610BK ナイロック加工 HE020610NY	100
	12	L	ステンレス A2 HE020612 ステン黒染め HE020612BK ナイロック加工 HE020612NY	100
	16	L	ステンレス A2 HE020616 ステン黒染め HE020616BK ナイロック加工 HE020616NY	100
	20	L	ステンレス A2 HE020620 ステン黒染め HE020620BK ナイロック加工 HE020620NY	100
	25	L	ステンレス A2 HE020625 ステン黒染め HE020625BK ナイロック加工 HE020625NY	100
	30	L	ステンレス A2 HE020630 ステン黒染め HE020630BK ナイロック加工 HE020630NY	100
M8	10	L	ステンレス A2 HE020810 ステン黒染め HE020810BK ナイロック加工 HE020810NY	100
	12	L	ステンレス A2 HE020812 ステン黒染め HE020812BK ナイロック加工 HE020812NY	100
	16	L	ステンレス A2 HE020816 ステン黒染め HE020816BK ナイロック加工 HE020816NY	100
	20	L	ステンレス A2 HE020820 ステン黒染め HE020820BK ナイロック加工 HE020820NY	100
	25	L	ステンレス A2 HE020825 ステン黒染め HE020825BK ナイロック加工 HE020825NY	100
	30	L	ステンレス A2 HE020830 ステン黒染め HE020830BK ナイロック加工 HE020830NY	100
35	L	ステンレス A2 HE020835 ステン黒染め HE020835BK ナイロック加工 HE020835NY	100	
40	L	ステンレス A2 HE020840 ステン黒染め HE020840BK ナイロック加工 HE020840NY	100	
50	L	ステンレス A2 HE020850 ステン黒染め HE020850BK ナイロック加工 HE020850NY	100	
60*	L	ステンレス A2 HE020860 ステン黒染め HE020860BK ナイロック加工 HE020860NY	100	

インチねじ

サイズ	製品コード			梱包
	d	L	製品コード	
#6-32	1/2	L	ステンレス A2 HE020632.040 ステン黒染め HE020632.040BK ナイロック加工 HE020632.040NY	'00
	3/4	L	ステンレス A2 HE020632.060 ステン黒染め HE020632.060BK ナイロック加工 HE020632.060NY	'00
	1	L	ステンレス A2 HE020632.100 ステン黒染め HE020632.100BK ナイロック加工 HE020632.100NY	'00
#8-32	1/2	L	ステンレス A2 HE020832.040 ステン黒染め HE020832.040BK ナイロック加工 HE020832.040NY	'00
	3/4	L	ステンレス A2 HE020832.060 ステン黒染め HE020832.060BK ナイロック加工 HE020832.060NY	'00
	1	L	ステンレス A2 HE020832.100 ステン黒染め HE020832.100BK ナイロック加工 HE020832.100NY	'00
#10-24	1/2	L	ステンレス A2 HE021024.040 ステン黒染め HE021024.040BK ナイロック加工 HE021024.040NY	'00
	3/4	L	ステンレス A2 HE021024.060 ステン黒染め HE021024.060BK ナイロック加工 HE021024.060NY	'00
	1	L	ステンレス A2 HE021024.100 ステン黒染め HE021024.100BK ナイロック加工 HE021024.100NY	'00
	1-1/4	L	ステンレス A2 HE021024.120 ステン黒染め HE021024.120BK ナイロック加工 HE021024.120NY	'00
	1-1/2	L	ステンレス A2 HE021024.140 ステン黒染め HE021024.140BK ナイロック加工 HE021024.140NY	'00
	2	L	ステンレス A2 HE021032.100 ステン黒染め HE021032.100BK ナイロック加工 HE021032.100NY	'00
#10-32	1-1/4	L	ステンレス A2 HE021032.120 ステン黒染め HE021032.120BK ナイロック加工 HE021032.120NY	'00
	1-1/2	L	ステンレス A2 HE021032.140 ステン黒染め HE021032.140BK ナイロック加工 HE021032.140NY	'00
	1/2	L	ステンレス A2 HE022020.040 ステン黒染め HE022020.040BK ナイロック加工 HE022020.040NY	'00
	3/4	L	ステンレス A2 HE022020.060 ステン黒染め HE022020.060BK ナイロック加工 HE022020.060NY	'00
	1	L	ステンレス A2 HE022020.100 ステン黒染め HE022020.100BK ナイロック加工 HE022020.100NY	'00
	1-1/4	L	ステンレス A2 HE022020.120 ステン黒染め HE022020.120BK ナイロック加工 HE022020.120NY	'00
1/4-20	1-1/2	L	ステンレス A2 HE022020.140 ステン黒染め HE022020.140BK ナイロック加工 HE022020.140NY	'00
	3/4	L	ステンレス A2 HE022518.060 ステン黒染め HE022518.060BK ナイロック加工 HE022518.060NY	'00
	1	L	ステンレス A2 HE022518.100 ステン黒染め HE022518.100BK ナイロック加工 HE022518.100NY	'00
	1-1/4	L	ステンレス A2 HE022518.120 ステン黒染め HE022518.120BK ナイロック加工 HE022518.120NY	'00
	1-1/2	L	ステンレス A2 HE022518.140 ステン黒染め HE022518.140BK ナイロック加工 HE022518.140NY	'00
	2	L	ステンレス A2 HE022518.200 ステン黒染め HE022518.200BK ナイロック加工 HE022518.200NY	'00

1 本から出荷致します！詳しくはお問い合わせください。
製品コード末尾「BK」=黒染め、「NY」=ナイロック加工。

*印のサイズは半ネジとなります。
・M8x60 ネジ部長さ=50mm

戻り止めネジ

Nylok® ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- ガソリン・油・グリソ・溶剤にも負けない
- 軽くて錆びない
- 作業性が抜群