


**ONE-SIDE PAN HEAD MACHINE SCREWS**
**ワンサイドナベ小ねじ**


- 材質  
 ステンレス A2  
 ステンレス A2 黒染め  
 ステンレス A2 ナイロック加工

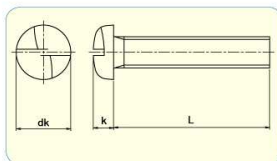

	M3	M4	M5	M6
dk	5.5	7	9	10.5
k	2	2.6	3.3	3.9
リムーバル ツール#	410	410	510	610

- 締め付けは通常のマイナスドライバーを使用、取り外しは「ワンサイド リムーバルツール」を使用します。
- 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
- インチ小ねじはお問合せ下さい。




サイズ	製品コード			梱包
	d	L	ステンレス A2 / ステン黒染め / ナイロック加工	
M3	5	OW010305	OW010305BK / OW010305NY	100
	6	OW010306	OW010306BK / OW010306NY	100
	8	OW010308	OW010308BK / OW010308NY	100
	10	OW010310	OW010310BK / OW010310NY	100
	12	OW010312	OW010312BK / OW010312NY	100
	16	OW010316	OW010316BK / OW010316NY	100
M4	6	OW010406	OW010406BK / OW010406NY	100
	8	OW010408	OW010408BK / OW010408NY	100
	10	OW010410	OW010410BK / OW010410NY	100
	12	OW010412	OW010412BK / OW010412NY	100
	16	OW010416	OW010416BK / OW010416NY	100
	20	OW010420	OW010420BK / OW010420NY	100
25	OW010425	OW010425BK / OW010425NY	100	

サイズ	製品コード			梱包
	d	L	ステンレス A2 / ステン黒染め / ナイロック加工	
M5	8	OW010508	OW010508BK / OW010508NY	100
	10	OW010510	OW010510BK / OW010510NY	100
	12	OW010512	OW010512BK / OW010512NY	100
	16	OW010516	OW010516BK / OW010516NY	100
	20	OW010520	OW010520BK / OW010520NY	100
	25	OW010525	OW010525BK / OW010525NY	100
	30	OW010530	OW010530BK / OW010530NY	100
	40	OW010540	OW010540BK / OW010540NY	100
M6	8	OW010608	OW010608BK / OW010608NY	100
	10	OW010610	OW010610BK / OW010610NY	100
	12	OW010612	OW010612BK / OW010612NY	100
	16	OW010616	OW010616BK / OW010616NY	100
	20	OW010620	OW010620BK / OW010620NY	100
	25	OW010625	OW010625BK / OW010625NY	100
	30	OW010630	OW010630BK / OW010630NY	100
	40	OW010640	OW010640BK / OW010640NY	100

1本から出荷致します！詳しくはお問い合わせください。  
 製品コード末尾「BK」=黒染め、「NY」=ナイロック加工。

**ONE SIDE REMOVAL TOOL**
**ワンサイド用 リムーバルツール**

- ワンサイドねじの取り外しに使用する解除専用工具です。
- 専用工具以外での解除は大変困難になっております。

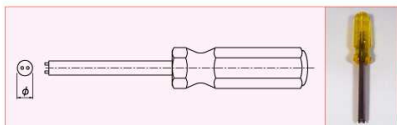

サイズ	製品コード	梱包	φ	適応 サイズ
#410	OW410	1	φ 8	M3/M4/3.5/4.2
#510	OW510	1	φ 10	M5/4.2/4.8
#610	OW610	1	φ 12	M6

専用工具は P.36 ~ 37 をご覧ください

戻り止めネジ  
**Nylok® ナイロック®**

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- ガソリン・油・ 그리스・溶剤にも負けない
- 軽くて錆びない
- 作業性が抜群