

吊りカン

ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB


巻方向 右

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}



※袋単位での販売となります。

■ワイエスリング

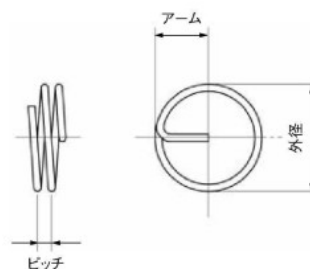

●用途


太いひもや太いロープ線などに

※袋単位での販売となります。

製品番号	線径 mm	外径 mm	巻数	ピッチ mm	アーム mm	1袋入数	価格 円		
							1~4	5~9	10~袋
90-0071	1.0	15	2.1	2	8	20	1,000	900	750
90-0072	1.2	18	2.1	2	9	20	1,000	900	750
90-0073	1.6	24	2.1	3	12	10	1,100	1,000	850
90-0074	2.0	30	2.1	4	15	10	1,200	1,100	900
90-0075	2.6	35	2.1	5	18	10	1,300	1,200	1,000
90-0076	3.2	40	2.1	6	20	10	1,500	1,350	1,150

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

■リング

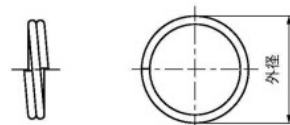

※袋単位での販売となります。

製品番号	線径 mm	外径 mm	内径 mm	巻数	1袋入数	価格 円		
						1~4	5~9	10~袋
M6001	0.6	7	5.8	2	30	800	700	600
M6002		9	7.8	2	30	800	700	600
M6003	0.8	9	7.4	2	30	800	700	600
M6004		12	10.4	2	30	800	700	600
M6005	1.0	12	10.0	2	20	900	800	680
M6006		15	13.0	2	20	900	800	680
M6007	1.2	15	12.6	2	20	900	800	680
M6008		18	15.6	2	20	900	800	680
M6009	1.4	18	15.2	2	20	1,000	900	750
M6010		21	18.2	2	20	1,000	900	750
M6011	1.6	21	17.8	2	10	1,000	900	750
M6012		24	20.8	2	10	1,000	900	750

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談 表示価格は全て本体価格です。