

 
2色表示式

デジタルフロースイッチ

PF2M7 Series



型式表示方法



① 定格流量範囲(流量レンジ)

01	0.01~1L/min
02	0.02~2L/min
05	0.05~5L/min
10	0.1~10L/min
25	0.3~25L/min
50	0.5~50L/min
11	1~100L/min

② 流量調整弁

無記号	なし
S	あり

注) 1/2/5L品は流量調整弁未対応となります。

③ 配管口径

記号	口径	定格流量範囲						
		01	02	05	10	25	50	11
01	Rc1/8	●	●	●	●	●	●	—
N1	NPT1/8	●	●	●	●	●	●	—
F1	G1/8	●	●	●	●	●	●	—
02	Rc1/4	—	—	—	—	—	—	●
N2	NPT1/4	—	—	—	—	—	—	●
F2	G1/4	—	—	—	—	—	—	●
C4*	φ4	●	●	●	●	●	●	—
C6	φ6	●	●	●	●	●	●	—
C8	φ8	—	—	—	—	—	—	●

※オーダーメイド(受注生産品)

配管バリエーション

ワンタッチ管継手付	めねじ
C4*, C6, C8	01, 02, N1, N2, F1, F2

※オーダーメイド(受注生産品)

④ 出力仕様

記号	OUT1	OUT2
A	NPN	NPN
B	PNP	PNP
C	NPN	アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V ^{注1)}
D	NPN	アナログ4~20mA
E	PNP	アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V ^{注1)}
F	PNP	アナログ4~20mA

注1) 1~5Vもしくは0~10Vのどちらか一方を押しボタン操作で選択することが可能です。出荷時は1~5Vが選択されています。

⑤ オプション1

無記号	W
コネクタ付リード線(2m)	コネクタ付リード線(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ZS-33-D	ZS-33-F ZS-33-D +
※PFMシリーズ(従来タイプ)と互換性あり	※PFMシリーズ(従来タイプ)と互換性あり
N	
コネクタ付リード線なし	

⑦ オプション2

無記号	R	S
なし	ブラケット(流量調整弁なし用) ZS-33-M タッピンねじ 2ヶ付属	ブラケット(流量調整弁付用) ZS-33-MS タッピンねじ 3ヶ付属
	※PFMシリーズ(従来タイプ)と互換性あり	※PFMシリーズ(従来タイプ)と互換性あり
T	V	
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用) ZS-33-2J パネルマウントアダプタ	パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用) ZS-33-2JS パネルマウントアダプタS	
パネルマウントアダプタB	パネルマウントアダプタB	
取付金具	取付金具	

注) オプションは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。

⑥ 単位仕様

M	SI単位固定 ^{注2)}
無記号	単位切換機能付 ^{注3)}

注2) 固定単位 瞬時流量: L/min
積算流量: L

注3) 新計量法上(日本国内はSI単位)、
海外向けのみの販売となります。
切換可能単位 瞬時流量: L/min⇔cfm
積算流量: L⇔ft³

⑧ 校正証明書^{注4)}


無記号	なし
A	あり

注4) オーダーメイド書式は和英併記のみ。

DINレール取付金具(別途手配品)

ZS-33-R ③

連数	連数
1	1連
2	2連
3	3連
4	4連
5	5連

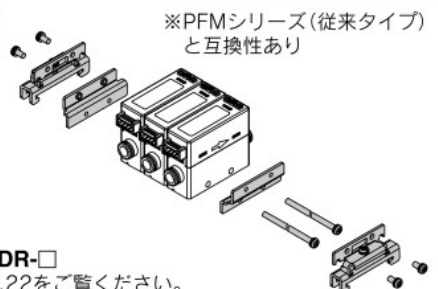

DINレール品番AXT100-DR-□

※DINレール取付寸法はP.22をご覧ください。