

2色表示式

高精度デジタル圧カスイッチ


ZSE40A(F)/ISE40A Series



RoHS

ZSE40A(F)/ISE40Aシリーズは新タイプのZSE20B(F)/ISE20Bにモデルチェンジしました。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

型式表示方法

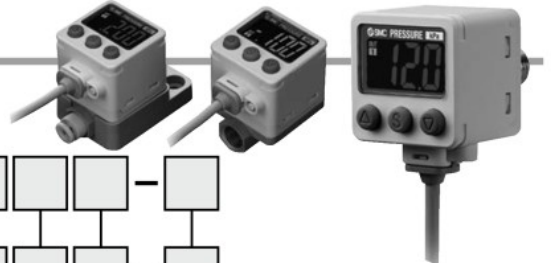

正圧用

ISE40A - 01 - X - M

真空圧・連成圧用

ZSE40A - 01 - Y - M

定格圧力範囲

ISE40A -0.1~1.000MPa

定格圧力範囲

ZSE40A 0.0~101.3kPa

ZSE40AF -100.0~100kPa

配管仕様

記号	仕様	図
01	R1/8(M5めねじ付)	
N01	NPT1/8(M5めねじ付)	
W1	Rc1/8	
WF1*	G1/8*1	
M5*	M5x0.8(めねじ)	
C4*	ø4ワンタッチ管継手	
C6*	ø6ワンタッチ管継手	

※オーダーメイド ※W1, WF1には六角穴付プラグが1ヶ同梱されます。
※1 ISO228-1準拠

配管仕様/オプション1組合せ表とオプション部品番

オプション1		配管仕様							
名称	記号	部品番	01	N01	W1	WF1	M5	C4	C6
ブラケットA	A	ZS-24-A	○	○	○	○	×	×	×
ブラケットB	B	ZS-24-B	×	×	○	○	×	×	×
ブラケットD	D	ZS-24-D	○	○	○	○	×	×	×
パネルマウントアダプタ	E	ZS-35-C	○	○	×	×	×	×	×
		ZS-35-D	×	×	○	○	○	○	○
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	F	ZS-35-F	○	○	×	×	×	×	×
		ZS-35-G	×	×	○	○	○	○	○

出力仕様

X	NPNオープンコレクタ2出力(コピー機能付)
Y	PNPオープンコレクタ2出力(コピー機能付)
R	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
T	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
S	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
V	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換

オプション1/部品番

オプション単体で必要な場合は下記部品番で手配してください。

部品番	オプション
ZS-24-A	ブラケットA 取付ねじM3x5L, M4x5L 各2本付
ZS-24-B	ブラケットB 取付ねじM4x5L 2本付
ZS-24-D	ブラケットD 取付ねじM3x5L, M4x5L 各2本付
ZS-35-C	パネルマウントアダプタ(配管仕様:01, N01用)
ZS-35-D	パネルマウントアダプタ(配管仕様:W1, WF1, M5, C4, C6用)
ZS-35-F	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(配管仕様:01, N01用)
ZS-35-G	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(配管仕様:W1, WF1, M5, C4, C6用)

単位仕様

無記号	単位切換機能付 ^{注1)}
M	SI単位固定 ^{注2)}
P	単位切換機能付 ^{注1)} (初期値psi)

注1) 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

注2) 単位 kPa, MPa

オーダーメイド仕様

記号	仕様/内容
X501	リード線長さ3m仕様
X531	M12 4ピンブリワイヤコネクタ対応(リード線長100mm)

詳細はP.66をご参照ください。

オプション2

記号 校正証明書^{注)}

無記号 -

K ○

注) 和英併記

オプション1*

無記号 なし

A	ブラケットA	
B	ブラケットB	
D	ブラケットD	
E	パネルマウントアダプタ 01/N01の場合	
	W1/WF1/M5/C4/C6の場合	
F	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー 01/N01の場合	
	W1/WF1/M5/C4/C6の場合	

*配管仕様により、オプション選定できない型式があります。
"配管仕様/オプション1組合せ表とオプション部品番"をご参照ください。

ZSE20
ISE20

ZSE30
ISE30

ZSE40
ISE40

ZSE10
ISE10

ISE70

ZSE80
ISE80

PS

ISA3

ISA2

ISE35

PSE

IS

ISG

ZSM1