

## 型式表示方法

VXS2 **3** **5** **A** **B**

流体

**5** 蒸気用

### 共通仕様

シール材質	FKM
コイル絶縁種別	H種
ねじの種類	Rc

 
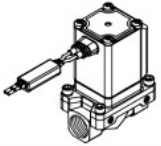
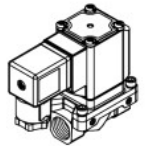
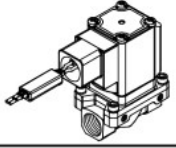
### ●サイズ—弁形式

記号	ボディサイズ	弁形式
<b>3</b>	10A	N.C.

### ●ボディ材質—口径—オリフィス径

記号	ボディ材質	口径	オリフィス径
<b>A</b>	C37	1/4	10
<b>B</b>		3/8	
<b>C</b>		1/4	
<b>D</b>	3/8		
<b>F</b>	C37	1/2	15
<b>G</b>	SUS		
<b>H</b>	C37	3/4	20
<b>J</b>			
<b>K</b>	C37	1	25
<b>L</b>	SUS		

### ●電圧—リード線取出し

記号	電圧	リード線取出し
<b>A</b>	DC24V	グロメット 
<b>B</b>	AC100V	グロメット (サージ電圧保護回路付) 
<b>C</b>	AC110V	
<b>D</b>	AC200V	
<b>E</b>	AC230V	
<b>G</b>	DC24V	DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付) 
<b>H</b>	AC100V	
<b>J</b>	AC110V	
<b>K</b>	AC200V	
<b>L</b>	AC230V	
<b>N</b>	AC100V	
<b>P</b>	AC110V	
<b>Q</b>	AC200V	
<b>R</b>	AC230V	
<b>T</b>	AC100V	コンジット (サージ電圧保護回路付) 
<b>U</b>	AC110V	
<b>V</b>	AC200V	
<b>W</b>	AC230V	
<b>Z</b>	その他の電圧	

注) DIN形ターミナル仕様のH種の場合、付属のコネクタとセットでご使用ください。

その他特殊オプションにつきましては、P.221をご参照ください。

特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
DIN形ターミナル・ランプ付	
コンジッターターミナル・ランプ付	
禁油仕様	
Gねじ	
NPTねじ	
ブラケット付	
リード線取出方向特殊	