

直動ロッカータイプ



RoHS

[オプション]

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ


LVM10/100 Series

型式表示方法



直接配管形

サブプレートなし
ベース配管形

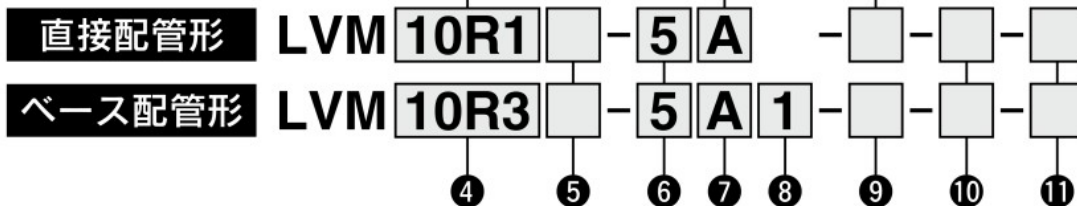

1 ポート数／弁形式

記号	ポート数	弁形式
10R1	2	N.C. IN (表示記号1) OUT (表示記号2)
10R2	2	N.O. IN (表示記号3) OUT (表示記号2)
102R	3	ユニバーサル 1 3 2

4 ポート数／弁形式

記号	ポート数	弁形式
10R3	2	N.C. IN (表示記号1) OUT (表示記号2)
10R4	2	N.O. IN (表示記号3) OUT (表示記号2)
10R6	2	N.O. IN (表示記号1) OUT (表示記号3)
105R	3	ユニバーサル 1 3 2

5 省電力回路

無記号	なし(標準タイプ)
Y	あり

6 コイル電圧

記号	電圧
5	DC24V
6	DC12V

11 CE対応

無記号	なし
Q	CE対応

2 接液部材質

記号	プレート	ダイヤフラム
A	PEEK	EPDM
B	PEEK	FKM
C	PEEK	Kalrez®

7 接液部材質

記号	プレート	ダイヤフラム
A	PEEK	EPDM
B	PEEK	FKM
C	PEEK	Kalrez®
E	PFA	EPDM
F	PFA	FKM
G	PFA	Kalrez®

9 オプション

無記号	なし
1	ブラケット
2	マニュアル
3	ブラケット、マニュアル

※サブプレートなしの場合、ブラケットは付けられません。

3 オプション

無記号	なし
1	ブラケット
2	マニュアル
3	ブラケット、マニュアル

8 サブプレート材質・口径／逆取付防止ピン

記号	サブプレート 材質	口径	逆取付防止ピン
無記号			なし
P	なし		あり
1	PVDF	M6	
1U		1/4-28UNF	
2	PFA	M6	なし
2U		1/4-28UNF	

※接液部材質E, F, GはP, 1, 1Uを選択できません。
※"P"逆取付防止ピン付はサブプレートを付けられません。

10 リード線取出し方法／リード線長さ／ランプ・サージ電圧保護回路

記号	リード線取出し方法・リード線長さ	ランプ・サージ保護回路
無記号	グロメット・300mm	
6	グロメット・600mm	選択できません
10	グロメット・1000mm	
K	プラグコネクタ・300mm	なし
KO	プラグコネクタ・コネクタなし	
KZ	プラグコネクタ・300mm	あり
KOZ	プラグコネクタ・コネクタなし	※省電力回路Yはランプ・サージ電圧保護回路付となります。

※プラグコネクタは本体に取付けず付属されます。

※リード線長さ600mm以上が必要な場合はコネクタなし"KO□"を選択し、下記のコネクタ品番を併記し手配してください。

プラグコネクタ品番: AXT661 - 14A - □

リード線長さ

6	600mm
10	1000mm
20	2000mm
30	3000mm

ベース配管形は取付ねじが付属されます。(2本)
M2×11/SW付(材質SUS)

この他のスペアパーツはP.44をご参照ください。