

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動


LEFB Series LEFB25・32・40



※下表③⑩参照

LECY□ Series ▶ P.140 モータレス仕様 ▶ P.851

型式表示方法

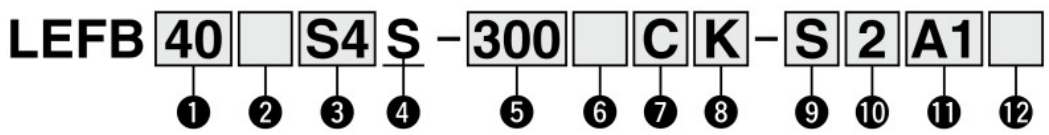

① サイズ

25
32
40

② モータ配置

無記号	上折返し
U	下折返し

⑤ ストローク

300	300mm
400	400mm
500	500mm
600	600mm
700	700mm
800	800mm
900	900mm
1000	1000mm
1100	1100mm
1200	1200mm
1300	1300mm
1400	1400mm
1500	1500mm
1600	1600mm
1700	1700mm
1800	1800mm
1900	1900mm
2000	2000mm
2500	2500mm
3000	3000mm

⑥ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑦ オートスイッチ適合

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

⑪ ドライバ種類


無記号	対応ドライバ	電源電圧	サイズ			UL 対応
			25	32	40	
A1	LECSA1-S□	100~120	●	●	●	—
A2	LECSA2-S□	200~230	●	●	●	●
B1	LECSB1-S□	100~120	●	●	●	—
B2	LECSB2-S□	200~230	●	●	●	—
C1	LECSB2-T□	200~240	●	●	●	●
C2	LECSB2-T□	200~240	●	●	●	—
S1	LECSS1-S□	100~120	●	●	●	—
S2	LECSS2-S□	200~230	●	●	●	—
N2	LECSN2-T□	200~240	●	●	●	●
E2	LECSN2-T□-E	200~240	●	●	●	—
P2	LECSN2-T□-P	200~240	●	●	●	—

③ モータ種類

記号	種類	出力(W)	アンプ外形寸法	対応ドライバ	UL対応
S2※1	ACサーボモータ	100	25	LECSA□-S1	●
S3	(インクリメンタルエンコーダ)	200	32	LECSA□-S3	●
S4		400	40	LECSA2-S4	●
S6※1		100	25	LECSB□-S5 LECS□-S5 LECSS□-S5	—
S7	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	200	32	LECSB□-S7 LECS□-S7 LECSS□-S7	—
S8		400	40	LECSB2-S8 LECS□-S8 LECSS2-S8	—
T6※2		100	25	LECSB2-T5 LECS□-T5 LECSS2-T5	●
T7	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	200	32	LECSB2-T7 LECS□-T7 LECSN2-T7□ LECSS2-T7	●
T8		400	40	LECSB2-T8 LECS□-T8 LECSN2-T8□ LECSS2-T8	●

※1 モータ種類: S2, S6のみ、対応ドライバ品番末尾がS1, S5となりますのでご注意ください。
 ※2 モータ種類T6の場合、対応ドライバはLECS□2-T5になりますので、ご注意ください。

⑧ 位置決めピン穴

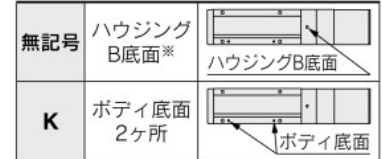

※取付方法はP.166の本体取付例をご覧ください。

⑨ ケーブル種類(注1)注2)

無記号	ケーブルなし
S	標準ケーブル
R	ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)

注1) モータケーブル/エンコーダケーブルが付属します。(モータオプションがロック付の場合、ロボットケーブルも付属します。)
 注2) 各ケーブルの標準コネクタ方向は軸側(A)です。(詳細はP.796)

⑩ ケーブル長さ[m]

無記号	ケーブルなし
2	2
5	5
A	10

※モータケーブル/エンコーダケーブル/ロボットケーブル共通となります。

⑫ I/Oケーブル長さ[m](注3)

無記号	ケーブルなし
H	ケーブルなし(コネクタのみ)
1	1.5

注3) ドライバ種類で"ドライバなし"を選択した場合、"無記号:ケーブルなし"のみ選択が可能です。I/Oケーブルが必要な場合は、P.797をご確認ください。(P.797をオプション品のページを指示します)

※ストローク対応表

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2500	3000	
LEFB25	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LEFB32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEFB40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

●標準/○受注生産 サポートガイド/LEFG Series

オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意いたしました。P.156



対応ドライバ

オートスイッチにつきましてはP.161~164をご参照ください。

ドライバ種類	パルス入力タイプ/ ポジショニングタイプ	パルス入力タイプ	CC-Link直接 入力タイプ	SSCNET III タイプ	パルス入力 タイプ	CC-Link直接 入力タイプ	SSCNET III/H タイプ	ネットワーク カードタイプ	
シリーズ	LECSA	LECSB	LECSA	LECSB	LECSB-T	LECSA	LECSB	LECSN-T	
ポイントテーブル数(点)注4)	最大7	—	最大255(2局占有時)	—	最大255	最大255(2局占有時)	—	最大255	
パルス入力	○	○	—	—	○	—	—	—	
ネットワーク対応	—	—	CC-Link	SSCNET III	—	CC-Link	SSCNET III/H	PROFINET EtherCAT™ EtherNet/IP™	
制御エンコーダ	インクリメンタル 17bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 22bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 22bitエンコーダ	アブソリュート 22bitエンコーダ	
通信機能	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信	USB通信	
電源電圧(V)	AC100~120V(50/60Hz)	AC200~230V(50/60Hz)	AC200~230V(50/60Hz)	AC200~240V(50/60Hz)	AC200~240V(50/60Hz)	AC200~230V(50/60Hz)	AC200~240V(50/60Hz)	AC200~240V(50/60Hz)	
参照ページ	P.777								

注4) LECSN-TはPROFINET、EtherCAT®のみ対応