


ロータリ駆動形エアチャック／3爪タイプ

MHR3・MDHR3 Series

呼び $\phi 10$, $\phi 15$

型式表示方法

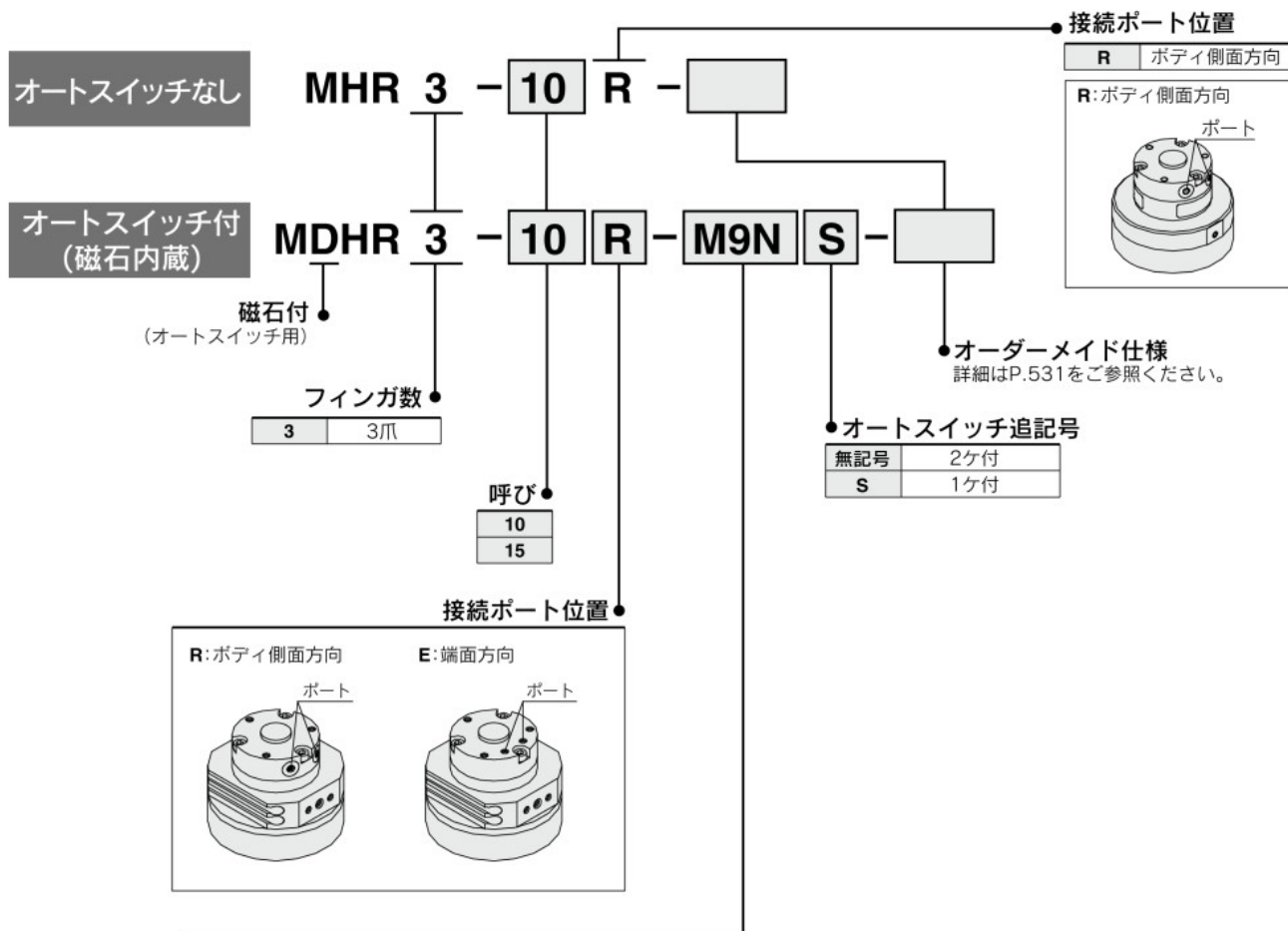

●適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797～850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
	2線			12V	M9BV		M9B	●	●	●	○	○	—		
	3線(NPN)			5V, 12V	M9NWV		M9NW	●	●	●	○	○	IC回路		
	3線(PNP)				M9PWV		M9PW	●	●	●	○	○			
	2線			12V	M9BWV		M9BW	●	●	●	○	○	—		
	3線(NPN)			5V, 12V	※※M9NAV		※※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路		
	3線(PNP)				※※M9PAV		※※M9PA	○	○	●	○	○			
	2線			12V	※※M9BAV		※※M9BA	○	○	●	○	○	—		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9N ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m…………… M (例) M9NM
3m…………… L (例) M9NL
5m…………… Z (例) M9NZ

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。