


CQ2専用 簡易形ジョイント／φ32～φ100

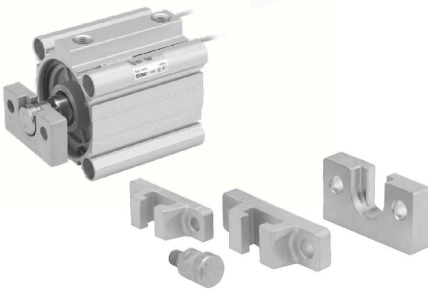

ジョイントと取付金具(A形、B形)品番

YA - 03

●適用エアシリンダ径

03	φ32, φ40用
05	φ50, φ63用
08	φ80用
10	φ100用

●取付金具

YA	A形取付金具
YB	B形取付金具
YU	ジョイント

許容偏心量 (mm)

チューブ内径(mm)	32	40	50	63	80	100
許容偏心差			±1		±1.5	±2
ガタ量			0.5			

〈手配方法〉

●A形取付金具およびB形取付金具にはジョイントは含まれませんので別途併記ご手配ください。

(例)


チューブ内径φ40用 手配番号

●A形取付金具品番……………YA-03

●ジョイント……………YU-03

ジョイントと取付金具(A形、B形)品番


チューブ内径 (mm)	ジョイント 品番	適用取付金具	
		A形取付金具	B形取付金具
32, 40	YU-03	YA-03	YB-03
50, 63	YU-05	YA-05	YB-05
80	YU-08	YA-08	YB-08
100	YU-10	YA-10	YB-10

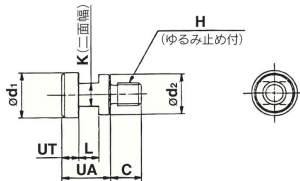

材質：クロムモリブデン鋼(ニッケルめっき)
(mm)

品番	適用チューブ 内径(mm)	UA	C	d ₁	d ₂	H	K	L	UT	質量 (g)
YU-03	32, 40	17	11	15.8	14	M8×1.25	8	7	6	25
YU-05	50, 63	17	13	19.8	18	M10×1.5	10	7	6	40
YU-08	80	22	20	24.8	23	M16×2	13	9	8	90
YU-10	100	26	26	29.8	28	M20×2.5	14	11	10	160

A形取付金具

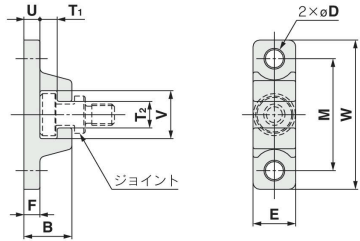


材質：クロムモリブデン鋼(ニッケルめっき)
(mm)

品番	チューブ 内径(mm)	B	D	E	F	M	T ₁	T ₂
YA-03	32, 40	18	6.8	16	6	42	6.5	10
YA-05	50, 63	20	9	20	8	50	6.5	12
YA-08	80	26	11	25	10	62	8.5	16
YA-10	100	31	14	30	12	76	10.5	18

品番	チューブ 内径(mm)	U	V	W	質量(g)
YA-03	32, 40	6	18	56	55
YA-05	50, 63	8	22	67	100
YA-08	80	10	28	83	195
YA-10	100	12	36	100	340

B形取付金具

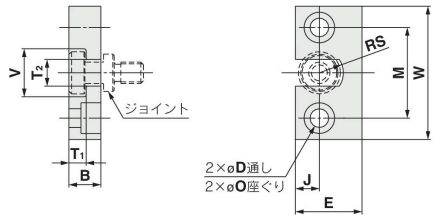

材質：ステンレス鋼
(mm)

品番	チューブ 内径(mm)	B	D	E	J	M	φO
YB-03	32, 40	12	7	25	9	34	11.5深7.5
YB-05	50, 63	12	9	32	11	42	14.5深8.5
YB-08	80	16	11	38	13	52	18深12
YB-10	100	19	14	50	17	62	21深14

品番	チューブ 内径(mm)	T ₁	T ₂	V	W	RS	質量(g)
YB-03	32, 40	6.5	10	18	50	9	80
YB-05	50, 63	6.5	12	22	60	11	120
YB-08	80	8.5	16	28	75	14	230
YB-10	100	10.5	18	36	90	18	455

CUJ

CU

CQS

JCQ

CQ2

RQ

CQM

CQU

MU

D-□

-X□

技術
資料