

41型
42型

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース／個別配線タイプ SY3000・5000・7000 Series



【オプション】
注) CE対応品のAC仕様は
DIN形ターミナルのみ
です。

マニホールド型式表示方法

41型／コンパクトタイプ

SS5Y **5** - **41** - **05** - **C8** - -

マニホールドシリーズ

3	SY3000
5	SY5000

マニホールド連数

02	2連
...	...
20	20連

※プランキングプレート
Ass'yの数も含みます。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

※ M5を除く。

CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

●A・Bポート管接続口径
ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
M5	M5×0.8	SY3000
01	1/8	SY5000

ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY5000
C8	ø8ワンタッチ管継手	SY5000

ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	ø3/8"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY5000
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	SY5000

42型／共通外部パイロット兼用タイプ

SS5Y **5** - **42** - **05** - **C8** - -

マニホールドシリーズ

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

マニホールド連数

02	2連
...	...
20	20連

※プランキングプレート
Ass'yの数も含みます。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

●A・Bポート管接続口径
ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
01	1/8	SY3000
02	1/4	SY5000
02	1/4	SY7000

ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)


記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY5000
C8	ø8ワンタッチ管継手	SY5000
C10	ø10ワンタッチ管継手	SY7000

ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	ø3/8"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY5000
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	SY5000
N11	ø3/8"ワンタッチ管継手	SY7000

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例

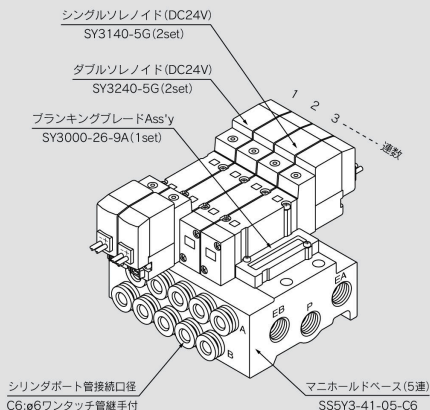

SS5Y3-41-05-C6……1set(41型5連マニホールドベース品番)
* SY3240-5G……2set(ダブルソレノイド品番)
* SY3140-5G……2set(シングルソレノイド品番)
* SY3000-26-9A……1set(プランキングプレートAss'y品番)

※印は組み込み品番です。*印を搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目により順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。