

3ポートソレノイドバルブ S070 Series／ベース配管形マニホールド 分割ベース仕様

マニホールド型式表示方法

ベース配管形マニホールド
分割ベース

SS07 3 A01-08 C

ポート数
3 3ポート弁

管接続口径

記号	SUP/EXHポート (適用チューブ)	OUTポート 適用チューブ
A01	バープ継手 (ø6/ø4)	バープ継手 ø3.18/ø2
A02		ø4/ø2.5
A03		ø2/ø1.2

注) 適用チューブについて、バープ継手はチューブ外径／内径を示しています。


連数

02	2連
03	3連
...	...
20	20連

注) 最大20連

電気配線

C グロメット／プラグリード

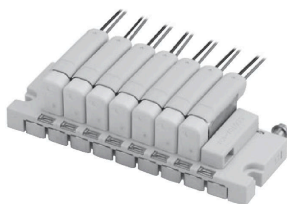


マニホールドアセンブリの選定方法

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの型式を併記してください。

〈表示例〉
SS073A01-04C 1set —— マニホールド
 ベース品番
*** S070A-5BG** 3set —— バルブ品番
*** SS070A-10A** 1set —— プランキングプレート
 Ass'y品番

→ "＊"印は搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

D側から数えて1連目から順番に併記してください。

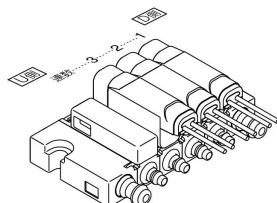

バルブ型式表示方法

S070 A-5 B G

ボディ形式

記号	ボディ形式
A	ベース配管形／クリップ止め

電気配線

G	グロメット
C	プラグリード ランプ・サージ電圧保護回路付
CO	プラグリード コネクタ無し ランプ・サージ電圧保護回路付

コイル電圧

5	24 VDC
6	12 VDC
V	6 VDC
S	5 VDC
R	3 VDC

消費電力－圧力仕様－流量

記号	消費電力 W	最高使用圧力 MPa	Cv値
A	0.35	0.1	0.016
B		0.3	0.011
C	0.5	0.3	0.016
D		0.5	0.011
E ^(注)	0.1	0.1	0.011
F ^(注) (省電力回路付)		0.3	0.006

注) 標準仕様、DC24Vプラグリードタイプのみに対応