


ロータリテーブル／ベーンタイプ:基本形

MSUB Series

サイズ：1, 3, 7, 20

型式表示方法

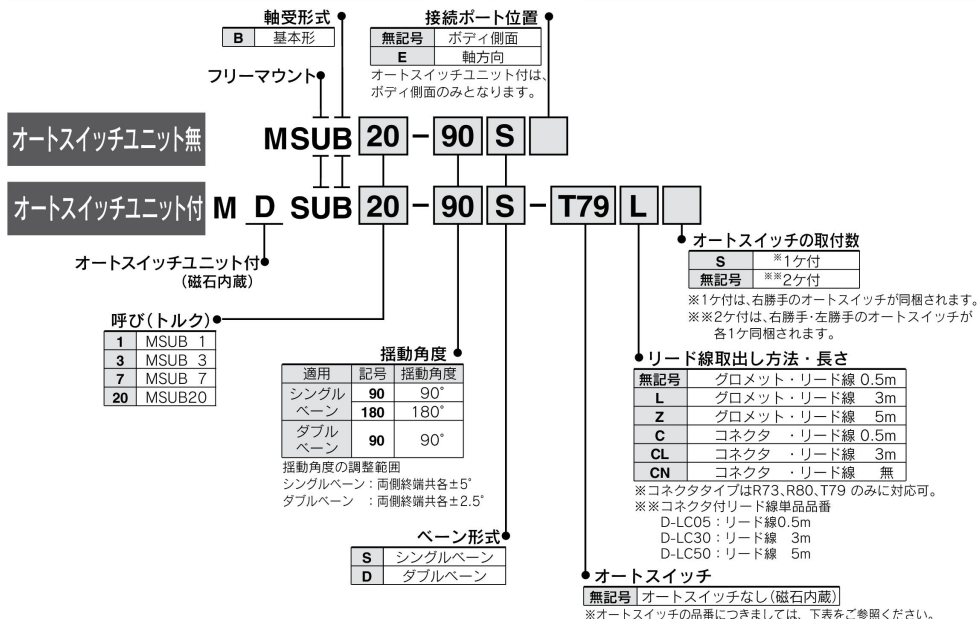

適用オートスイッチ／オートスイッチの詳細仕様は、P.797～850をご参照ください。

適用 型式	種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線 種類	※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
						DC	AC	縦取出し	横取出し		0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)				
MDSUB1 MDSUB3	無接点 オート スイッチ	—	—	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V,12V	—	S99V S99	キャブタイ コード	●	●	○	—	○	IC回路	リレー PLC	
							12V	—	S9PV S9P		●	●	○	—	○	—		
	有接点 オート スイッチ	—	グロメット	無	2線		5V,12V 5V,12V, 100V	5V,12V,24V 5V,12V, 24V,100V	T99V T99	キャブタイ コード	●	●	○	—	○	—		—
							—	—	90		●	●	○	—	—	—		
MDSUB7 MDSUB20	無接点 オート スイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V,12V	—	S79	キャブタイ コード	●	●	○	—	○	IC回路	リレー PLC	
							12V	—	S7P		●	●	○	—	○	—		
	有接点 オート スイッチ	—	コネクタ	有	2線		—	100V	T79	キャブタイ コード	●	●	○	—	—	—		—
							—	—	T79C		●	●	○	—	—	—		
	有接点 オート スイッチ	—	グロメット	無	2線	—	100V	R73	—	●	●	○	—	—	—	—		
						—	—	R73C		●	●	○	—	—	—			
						グロメット	48V,100V	100V		R80	●	●	○	—	—	IC回路	—	
						コネクタ	—	24V以下		R80C	●	●	○	—	—	—	—	

※リード線長さ記号 0.5m……無記号(例)R73C 3m……L(例)R73CL 5m……Z(例)R73CZ なし……N(例)R73CN

※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

※○印のオートスイッチは受注生産となります。
※無接点オートスイッチプリワイヤコネクタ付詳細は P.837, 838をご参照ください。

手配例：MSUB20シングルベーンタイプの場合
(接続ポート位置をボディ側面に選定)

- 標準形(オートスイッチ無)揺動角度90°、ポート位置ボディ側面MSUB20-90S
- オートスイッチユニット付(オートスイッチ無)揺動角度180°、ポート位置ボディ側面MSUB20-180S
- オートスイッチユニット付+オートスイッチR73、揺動角度180°、ポート位置ボディ側面MSUB20-180S-R73