

# 大容量形ルブリケータ

## AL800-900 Series

個別給油  
大容量タイプ



AL800



AL900

JIS記号




### 標準仕様

型式	AL800	AL900
接続口径	1 1/4 1 1/2	2
使用流体	空気	
保証耐圧力	1.5MPa	
最高使用圧力	1.0MPa	
注) 滴下最少流量 L/min (ANR)	1 1/4: 460 1 1/2: 650	1800
貯油量 (cm <sup>3</sup> )	380 (レベル間容量350)	
推奨使用油	タービン油1種 (無添加) ISO VG32	
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃ (凍結なきこと)	
ケース材質	ポリカーボネート	
質量 (kg)	1.56	1.78
付属品 (標準装備)	ケースガード	

注) 条件: 入口圧力: 0.5MPa、滴下数: 5滴/分、タービン油1種 (無添加) ISO VG32、温度20℃、ニードルスタッド全開  
・滴下最少流量は、消費空気流量を適用ください。

### 型式表示方法

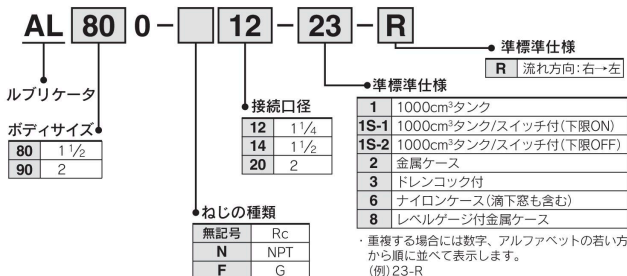

### 標準仕様/組合せ表

付属品・標準仕様	記号	標準仕様							
		1	1S-1	1S-2	2	3	6	8	R
1000cm <sup>3</sup> タンク	-1								◎
1000cm <sup>3</sup> タンク (SW付き) 下限ON	-1S-1								◎
1000cm <sup>3</sup> タンク (SW付き) 下限OFF	-1S-2								◎
金属ケース	-2					◎			◎
ルブリケータにドレンコック付	-3				◎		◎	◎	◎
ナイロンケース	-6					◎			◎
レベルゲージ付金属ケース	-8								◎
流れ方向: 右/左	-R	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

注) -1、-1S-1、-1S-2は、レベルゲージ付金属ケース、ドレンコック付になります。