


無接点オートスイッチ／レール取付タイプ D-J79C

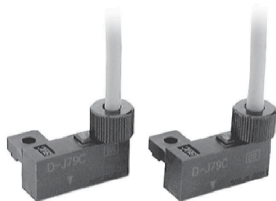

海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

コネクタ



△注意

使用上のご注意

- ①配線後、コネクタ部にゆるみがないことを確認してください。ゆるみがある場合には、防水性能が低下します。
- ②コネクタの取り扱い方法は、P.1679をご参照ください。

コネクタ付リード線指示方法

コネクタ付リード線品番 (コネクタタイプのみ適用)

型式	リード線長さ
D-LC05	0.5m
D-LC30	3m
D-LC50	5m

オートスイッチ仕様

PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-J79C型(インジケータランプ付)

オートスイッチ品番	D-J79C
配線方式	2線式
出力方式	—
適用負荷	DC24Vリレー、PLC
電源電圧	—
消費電流	—
負荷電圧	DC24V(DC10~28V)
負荷電流	5~40mA
内部降下電圧	4V以下
漏れ電流	DC24Vにて0.8mA以下
インジケータランプ	ON時赤色発光ダイオード点灯
規格	CEマーキング、RoHS

- 注1) 無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.1584をご参照ください。
 注2) リード線長さにつきましてはP.1584をご参照ください。
 注3) コネクタ付リード線は、オートスイッチに添付して出荷する場合があります。

オートスイッチ質量表

単位：g

オートスイッチ品番	D-J79C
リード線長さ	0.5m(無記号)
	13
	3m(L)
	52
	5m(Z)
	83

オートスイッチ外形寸法図

単位：mm

