


サインロッドレスシリンダ リニアガイド形

REAH Series

1軸: $\phi 10$, $\phi 15$, $\phi 20$, $\phi 25$ / 2軸: $\phi 25$, $\phi 32$

型式表示方法

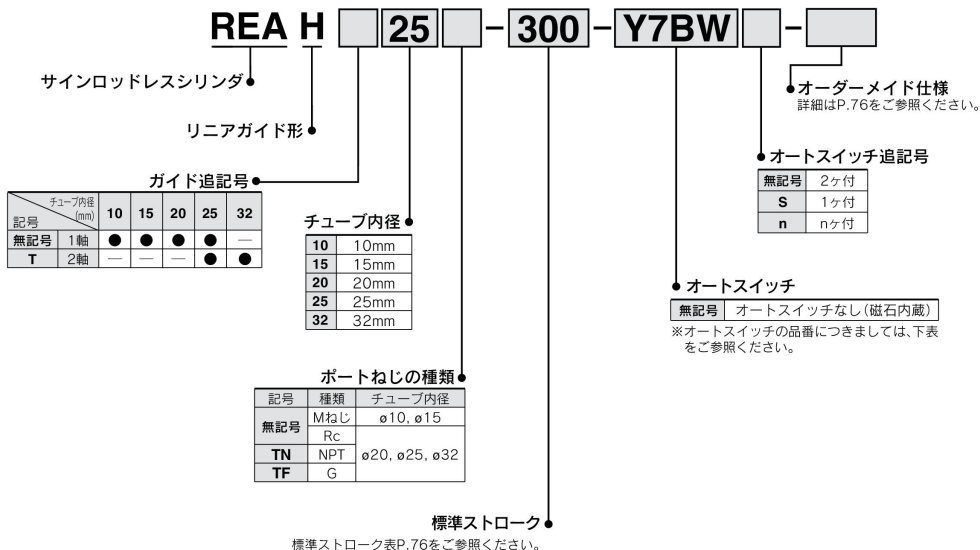

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.941~1067をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ (m)			プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)				
スイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	Y69A	Y59A	●	●	○	IC回路	リレー、 PLC	
	3線 (PNP)			Y7PV				Y7P	●	●	○				
	2線			Y69B				Y59B	●	●	○				
	3線 (NPN)			Y7NWV				Y7NW	●	●	○				
	3線 (PNP)			Y7PWV				Y7PW	●	●	○				
診断表示 (2色表示)		2線	12V	Y7BWV	Y7BW	●	●	○	—						
防水性向上品 (2色表示)								※無	Y7BA	—	●	●	○	—	
スイッチ 有接点	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	—	5V	—	—	Z76	●	●	—	—	IC回路	—
				2線	24V	12V	100V	—	Z73	●	●	●	—	—	
						5V, 12V 100V以下	—	Z80	●	●	—	—	IC回路	リレー、PLC	

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) Y7BW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
 3m.....L (例) Y7BWL
 5m.....Z (例) Y7BWZ

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.83をご参照ください。
・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1014、1015をご参照ください。
※オートスイッチは、同梱出荷 (未組付) となります。

REA

REB

REC

スーム

低速

MQ

RHC

RZQ

D-□

X-□