



AR10-A~AR40-A

交換要領は
P.449

構造図

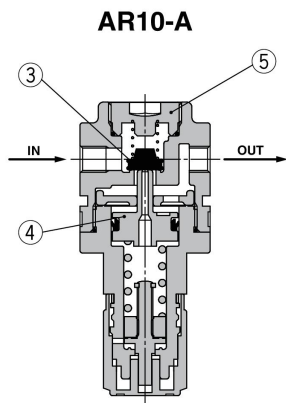

AR20-A~40-06-A

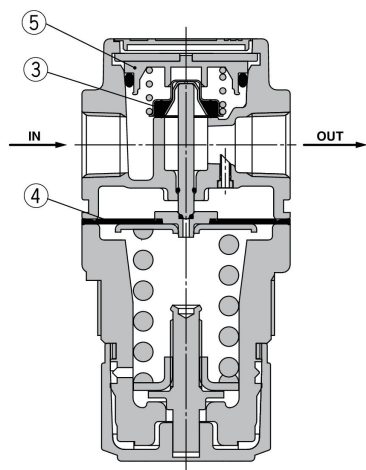

※番号はBest Pneumatics ARシリーズの構造図と同じになっています。

交換部品

番号	部品名	材質	部品品番					
			AR10-A	AR20-A	AR25-A	AR30-A	AR40-A	AR40-06-A
③	バルブアセンブリ	SUS・HNBR	AR10P-090S	AR22P-060AS	AR32P-060AS	AR42P-060AS		
④	ダイヤフラムアセンブリ	耐候性NBR	AR10P-150AS ^{注1}	AR22P-150AS	AR32P-150AS	AR42P-150AS		
⑤	バルブガイドアセンブリ	ポリアセタール	131329	AR22P-050AS	AR32P-050AS	AR42P-050AS		

注) AR10-Aはピストンタイプです。ピストンとパッキン(KSYP-13)のアセンブリです。

オプション・品番

オプション仕様			型式					
			AR10-A	AR20-A	AR25-A	AR30-A	AR40-A	AR40-06-A
ブラケットアセンブリ ^{注1)}			AR12P-270AS	AR22P-270AS	AR27P-270AS	AR32P-270AS	AR42P-270AS	AR42P-270AS
セットナット			AR12P-260S	AR22P-260S	AR22P-260S	AR32P-260S	AR42P-260S	AR42P-260S
圧力計	丸形 ^{注2)}	標準	G27-10-R1	G36-10-□01			G46-10-□01	
		0.02~0.2MPa設定	G27-10-R1 ^{注3)}	G36-4-□01			G46-4-□01	
	丸形 ^{注2)} (カラーゾーン付)	標準	—	G36-10-□01-L			G46-10-□01-L	
		0.02~0.2MPa設定	—	G36-4-□01-L			G46-4-□01-L	

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。

注2) 丸形圧力計品番の□は、接続ねじの種類を表します。Rは無記号、NPTはNとなります。接続ねじNPTおよび、単位表記psi仕様の圧力計供給につきましては別途お問合せください。

注3) 標準用圧力計となります。