


液体用高精度フィルタ FGH Series

RoHS

型式表示方法

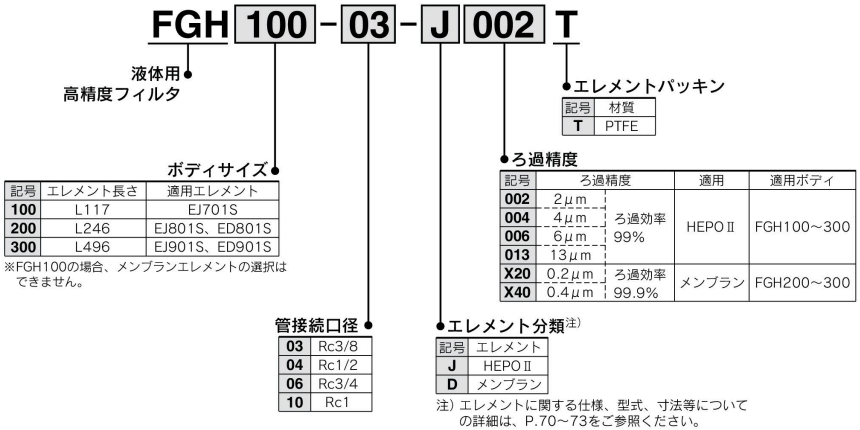

- FGD
- FGE
- FGG
- FGA
- FGC
- FGF
- FGH**
- FQ1
- FN

EB
ES



仕様

型式		FGH100	FGH200	FGH300
組込エレメント数(エレメント長さ mm)		1(125)	1(250)	1(500)
使用圧力		MAX.1MPa		
使用温度		MAX.80℃(沸点を超えないこと)		
適用流体		各種液体(適用流体表、P.63、64参照)		
接続口径 Rc		3/8、1/2、3/4、1		
材質	ハウジング	SUS316(電解研磨)		
	パッキン類	PTFE		
質量(kg)		2.6	3.2	4.3
内容積(L)		1.0	1.8	3.3