


# フィルタ付減圧弁 IW Series

- 設定圧力調整式・固定式の2タイプを用意。
- 低温・高温用、外部銅系不可選択可能
- 圧力計接続方向: 2方(表・裏)
- 質量: 0.66kg(調整式) 0.58kg(固定式)

## 型式表示方法

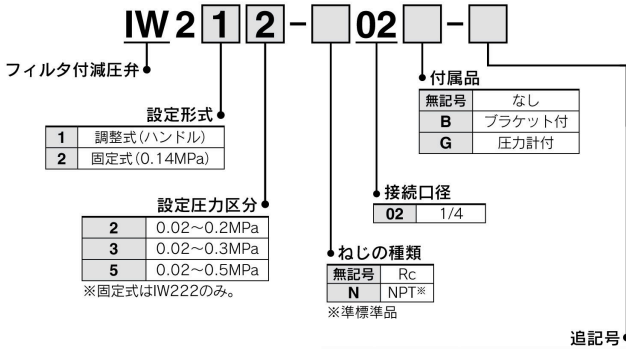

	低温用 (-30~60℃)	高温用* (-10~100℃)	外部銅系不可
無記号	—	—	—
T	—	●	—
L	●	—	—
S	—	—	●
ST	—	●	●
SL	●	—	●

※圧力計付の場合はMax.80℃となります。

## 標準仕様

型式	IW212	IW213	IW215	IW222
	調整式(基本タイプ)			固定式タイプ
最高供給圧力	MAX.1.0MPa			0.3~1.0MPa
設定圧力	0.02~0.2MPa	0.02~0.3MPa	0.02~0.5MPa	0.14MPa
空気消費量(最高設定圧力時)	1L/min(ANR)以内			0.5L/min(ANR)以内
周囲温度および使用流体温度	-10~60℃(ただし、凍結なきこと)			
ろ過精度	5μm			
接続口径	Rc1/4			
圧力計接続口径	Rc1/4(2ヶ所)			
質量	0.66kg			0.58kg