


# フィルタ付減圧弁 1301 Series

- 外部要部/SUSタイプを用意。
- 低温環境用/高温環境用を用意(AWシリーズオーダーメイドP.161)


## 型式表示方法

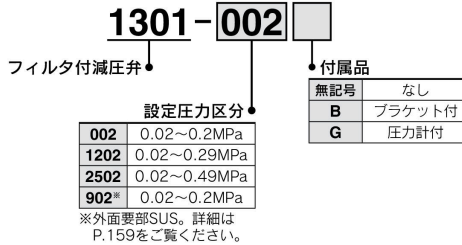

## 標準仕様

型式	基本タイプ			外面要部SUS
	1301-002	1301-1202	1301-2502	1301-902
最高供給圧力			MAX.1.0MPa	
設定圧力	0.02~0.2MPa	0.02~0.29MPa	0.02~0.49MPa	0.02~0.2MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃(ただし、凍結なきこと)			
ろ過精度	5μm			
接続口径	Rc1/4			
圧力計接続口径	Rc1/8(1ヶ所)			
質量	1.07kg			

## 流量特性(代表値)

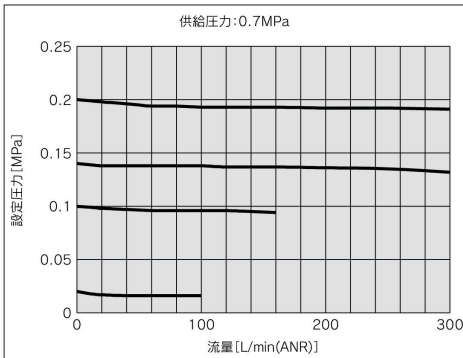

## 圧力特性(代表値)

