

PFMV5用電圧モニタ

PFMV3 Series



型式表示方法

PFMV3 0 0 - M L

出力仕様

0	NPN2出力+1-5V出力
1	NPN2出力+4-20mA出力
2	NPN2出力+オートシフト入力
3	PNP2出力+1-5V出力
4	PNP2出力+4-20mA出力
5	PNP2出力+オートシフト入力

注) オートシフト、オートシフトゼロ選択可。

取扱説明書

無記号	取扱説明書付(和英併記)
N	取扱説明書なし

校正証明書

無記号	校正証明書なし
A	校正証明書付

注1) ともに書式は和英併記のみです。和英以外の言語はお問合せください。

注2) 校正は電圧モニタとしてのみです。流量表示での校正は行いません。

タイプ

3	分離型モニタ
---	--------

入力仕様

記号	内容	適用分離型センサ部
0	電圧入力	PFMV5□(F)-1-□□

単位仕様


無記号	単位切換機能付 ^{注1)}
M	SI単位固定 ^{注2)}

注1) 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

注2) 固定単位 電圧:V
瞬時流量:L/min

オプション3




無記号	なし
G	センサ接続用コネクタ付

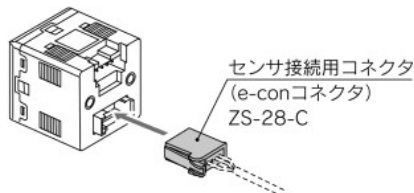

注) コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション2


無記号	なし
E	ブラケット
B	パネルマウントアダプタ
D	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

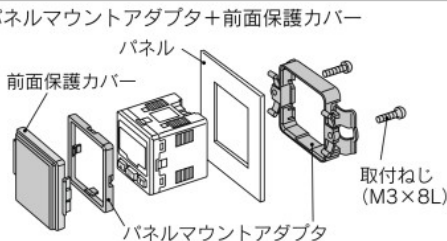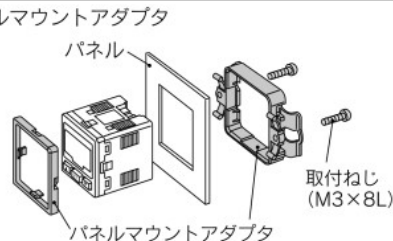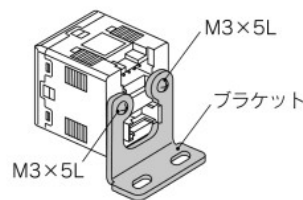

注) オプション品は取付かれていません。同梱包となります。

オプション1

無記号	なし
L	電源・出力接続ケーブル

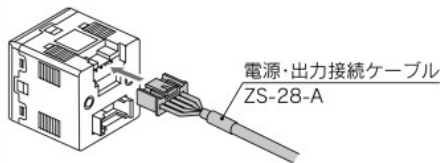

注) ケーブルは接続されていません。同梱包となります。

PFMV3シリーズはPFMV5シリーズの出力電圧を表示するモニタです。

※設定により電圧値表示、瞬時流量表示を選択可能です。

オプション/部品品番

名称	品番	備考
電源・出力接続ケーブル(2m)	ZS-28-A	
ブラケット	ZS-28-B	M3×5L(2本)付
センサ接続用コネクタ	ZS-28-C	1個
パネルマウントアダプタ	ZS-27-C	M3×8L(2本)付
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	ZS-27-D	M3×8L(2本)付

PFM
PFMB
PFMC
PFMV
PF2A
PF3W
LFE
PF2D
IF